

ユニ Granite Surface Plate
石定盤 (脚付)

別作可能 修理可能 校正可能 RoHS

同商品群
在庫数 34 アイテム



特長 ●経年変化を生じません。
●事務所、研究室用に移動可能な構造です。
●JIS B7513規格品です。
材質 ●自然石(黒御影石)
付属品 ●アジャスター:M12×50
製造国 ●日本

TLO-3030



UBV3030
(微動調整機能付)
ダイヤルゲージ別売



UFX3030
(フレキシブルアーム付)
ダイヤルゲージ別売



UR3030
(ルーベ付)

脚付

発注単位1個 青色 メーカー直送 運賃別途 株式会社ユニセイキ [971000]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
466-5171	TLO-3030	¥ 78,857	¥ 92,000	3以内	300×300×70	1	20	15(100)
★466-5180	TLO-3045	¥105,429	¥123,000	4以内	450×300×70	1	30	9(100)

脚付・微動調整機能付

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5457	UBV3030	¥89,143	¥104,000	3以内	300×300×70	1	20	1(12)

脚付・フレキシブルアーム付

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5554	UFX3030	¥89,143	¥104,000	3以内	300×300×70	1	20	0(-)

脚付・ルーベ付

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5953	UR3030	¥89,143	¥104,000	3以内	300×300×70	1	20	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6747-7865 <http://www.uniseiki.co.jp/>

ユニ Granite Surface Plate
石定盤

別作可能 修理可能 校正可能 RoHS 重い 配送注意


同商品群
在庫数 34 アイテム



U1タイプ
(グラナイト石定盤 1級)



U1-4560
(調整ボルト付グラナイト石定盤 1級)

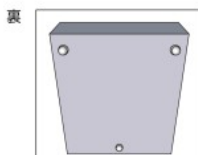

U1-4560 (U0-4560) 以上の機種には調整ボルトがついています。

特長 ●JIS B7513規格品です。
材質 ●自然石(黒御影石)
製造国 ●日本

グラナイト石定盤1級

発注単位1個 青色 メーカー直送 運賃別途 株式会社ユニセイキ [971000]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
466-5279	U1-1520	¥36,857	¥43,000	7	200×150×50	1	5	5(50)
466-5287	U1-2020	¥43,714	¥51,000	7	200×200×50	1	7	4(40)
★466-5295	U1-2525	¥54,857	¥64,000	7	250×250×70	1	13	0(-)
★466-5309	U1-3030	¥56,571	¥66,000	8	300×300×100	1	27	0(-)
★466-5317	U1-3045	¥79,714	¥93,000	9	450×300×100	1	41	2(100)

グラナイト石定盤0級(高精度用)

発注単位1個 青色 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
466-5198	U0-1520	¥41,143	¥48,000	3.5	200×150×50	1	5	7(39)
466-5201	U0-2020	¥48,857	¥57,000	3.5	200×200×50	1	7	4(23)
★466-5210	U0-2525	¥61,714	¥72,000	3.5	250×250×70	1	13	0(-)
★466-5228	U0-3030	¥63,429	¥74,000	4.0	300×300×100	1	27	1(100)
★466-5236	U0-3045	¥89,143	¥104,000	4.5	450×300×100	1	41	1(20)

調整ボルト付グラナイト石定盤1級

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5325	U1-4560	¥142,286	¥166,000	10	600×450×100	1	81	0(-)
★466-5333	U1-5050	¥161,143	¥188,000	10	500×500×100	1	75	1(-)
★466-5341	U1-6060	¥180,000	¥210,000	10	600×600×125	1	135	0(-)

調整ボルト付グラナイト石定盤0級(高精度用)

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5244	U0-4560	¥158,571	¥185,000	5	600×450×100	1	81	1(50)
★466-5252	U0-5050	¥179,143	¥209,000	5	500×500×100	1	75	0(-)
★466-5261	U0-6060	¥200,571	¥234,000	5	600×600×125	1	135	2(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6747-7865 <http://www.uniseiki.co.jp/>