


L

〈ピッチ:9.525mm〉

● ベルト歯形寸法

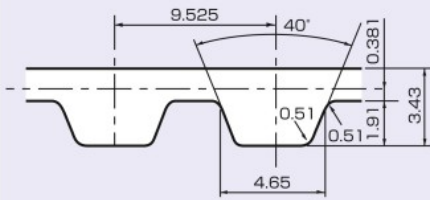


● ベルト呼称例

270 L 050




● プーリ歯形寸法

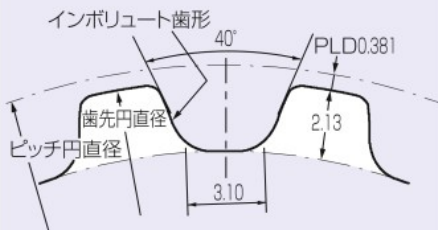

● プーリ呼称例

44 L 050-6W

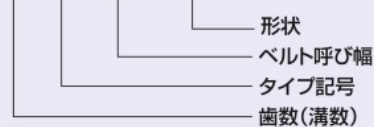

Lプーリ

P.136

参照

ベルトサイズ一覧表

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
98L	247.65	26
109L	276.23	29
124L	314.32	33
131L	333.38	35
135L	342.90	36
150L	381.00	40
165L	419.10	44
172L	438.15	46
187L	476.25	50
206L	523.88	55
210L	533.40	56
225L	571.50	60
240L	609.60	64
248L	628.65	66
255L	647.70	68
259L	657.22	69
263L	666.75	70
270L	685.80	72
277L	704.85	74
285L	723.90	76
※① 300L	762.00	80
※① 304L	771.52	81
315L	800.10	84
319L	809.62	85
322L	819.15	86
334L	847.72	89
345L	876.30	92
360L	914.40	96
367L	933.45	98
375L	952.50	100

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
390L	990.60	104
394L	1000.12	105
420L	1066.80	112
427L	1085.85	114
435L	1104.90	116
450L	1143.00	120
465L	1181.10	124
480L	1219.20	128
510L	1295.40	136
525L	1333.50	140
540L	1371.60	144
578L	1466.85	154
※① 581L	1476.38	155
600L	1524.00	160
619L	1571.62	165
720L	1828.80	192
731L	1857.38	195
※① 788L	2000.25	210
863L	2190.75	230
915L	2324.10	244
※② 1275L	3238.50	340

※①印は、通常の製品に比べて納期が長くなります。
御発注の際は確認願います。

※②印は、100mm以上のベルト幅は製作できません。