

uvex ウベックス コーティング技術

uvexのコーティングは恒久的。
繰り返し水洗いしてもはがれにくいです。

保護メガネの分野において最も注目されている中心的な技術は、革新的なスーパビジョン技術です。uvexはこの技術を使ってレンズのコーティングを行うので、レンズの外側は傷がつきにくく、内側は曇ることがありません。




uvex supravision sapphire

両面:防傷性・耐薬品性
スーパー f OTG(9169) など



uvex supravision plus

両面:防曇性(30秒)・防傷性・
帯電防止
スーパーG(9172111) など

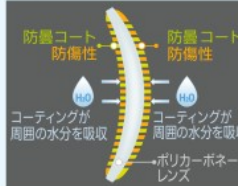

uvex supravision clean

外側:防傷性・耐薬品性、
内側:防曇性。
オートクレーブ対応

uvex infradur

両面:防傷性。
溶接火花による
損傷リスクを最小化

uvex infradur plus

外側:防傷性、内側:防曇性。
溶接火花による
損傷リスクを最小化

uvex supravision excellence

内側:防曇性(16秒以上)、
外側:防傷性・耐薬品性
スーパーフィット(9178) など



uvex supravision extreme

外側:防傷性、内側:防曇性
スポーツスタイル(9193) など



uvex supravision variomatic

外側:防傷性、内側:防曇性。
調光機能付き
アイスリー(9190880) など

レンズ色バリエーション

作業シーンに合わせた豊富なレンズカラーバリエーション

飛散物から作業者の目を保護するだけでなく、
保護メガネ、ゴーグルには最適な作業環境を創る役割もあります。



最適なレンズ色

レンズ色	作業シーン	可視光線透過率(%)	代表品名
アンバー	林業	約88%	スーパー-g、アイボ、スーパーフィット
CBR 65	室内作業	65%	フィオスcx2、スポーツスタイル
AR	検査作業	96.5%	アイスリー-s
ブラウン	屋外作業	20%	アイボ、ウルトラソニック
シルバーミラー	庫内作業	53%	スーパー-g
グレー	屋外作業	23%/14%	エックスフィット、フィオスcx2
ポーラビジョン	海洋業	14%	ポーラビジョン
オレンジ	室内作業ラボ	59%	スーパー f OTG
ブルーミラー	屋外作業	12%	サイブリック
ブルー	室内/屋外作業	81%	アイボ、スーパーフィット

ウベックス



Super f OTG Over Glasses

一眼型メガネ“スーパー f OTG”

同商品群
在庫数 93 アイテム

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
○	○	○	-	-	-

調光タイプ

発注単位:1個

梱包数:1個

発注コード	品番	取扱価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	コーティング	質量(g)	実績(前年比%)
836-6613	9169850	¥6,630	¥7,000	オープン	ライトグリーン/クリアブラック	variomatic	50	11(100)

特長 ●ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
●高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様 ●EN166規格品

●レンズ厚:2.1mm

材質 ●レンズ:ポリカーボネート

●フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー

製造国 ●ドイツ

コーティング	防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
sapphire	-	○	○	-	-	-
sv excellence	○	○	○	-	-	-

発注単位:1個

UVEX社[130111]

発注コード	品番	取扱価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	コーティング	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6608	9169585	¥2,646	¥2,800	オープン	クリアブラック	sapphire	5	47	481(67)
207-1870	9169470	¥2,736	¥2,900	オープン	クリアブラック/ホワイト	sv excellence	160	39	10(-)
836-6609	9169586	¥2,743	¥2,900	オープン	グレー/クリアブラック	sapphire	5	48	18(57)
836-6611	9169580	¥2,743	¥2,900	オープン	アンバー/クリアブラック	sapphire	5	48	105(75)
836-6612	9169615	¥2,743	¥2,900	オープン	オレンジ/クリアブラック	sapphire	5	47	31(222)

ブルーライトカットタイプ

発注単位:1個

梱包数:5個

発注コード	品番	取扱価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	テンプレートカラー	コーティング	質量(g)	実績(前年比%)
160-6186	9169164	¥2,714	¥3,800	ブラウン	ブラック/ホワイト	sv excellence	39	32(999)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>