


■ 両開き書庫

W900
両開き

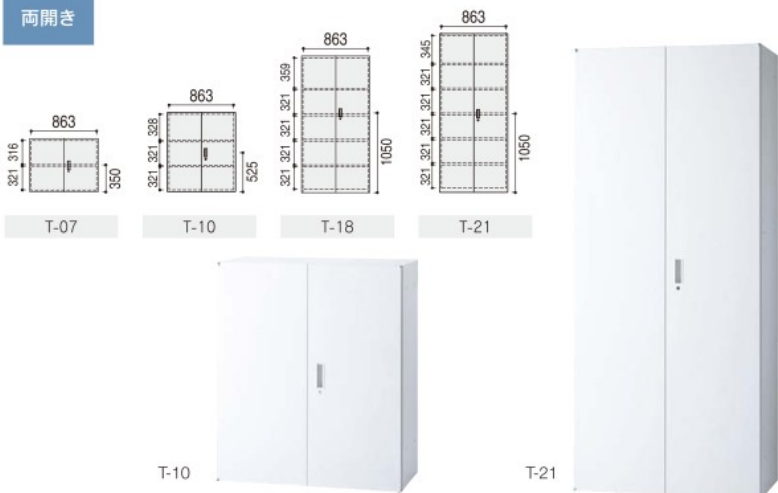

■ D450

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
700	2段	5-849-0362	T-07(C)	¥53,000	22
1050	3段	5-849-0312	T-10(C)	¥53,400	31
1800	5段	5-849-0422	T-18(C)	¥88,700	50
2100	6段	5-849-0352	T-21(C)	¥91,800	58

●奥行有効内寸/D427mm ●棚板厚/15mm ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。


■ D400

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
700	2段	5-849-0502	T-07(B)	¥52,600	21
1050	3段	5-849-0532	T-10(B)	¥59,600	29
1800	5段	5-849-0602	T-18(B)	¥86,200	47
2100	6段	5-849-0612	T-21(B)	¥94,800	55

●奥行有効内寸/D377mm ●棚板厚/15mm ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。

■ オープン書庫

W900
オープン
書庫

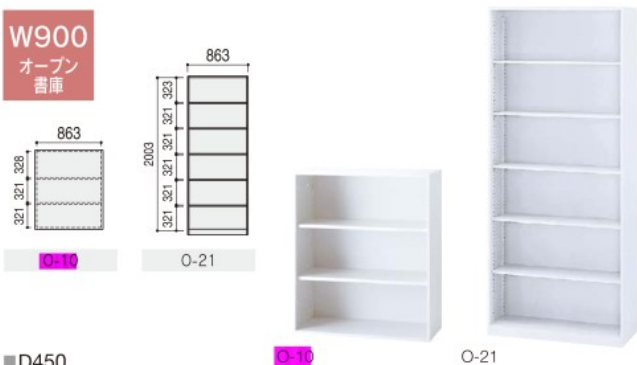

■ D450

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
1050	3段	5-849-0302	O-10(C)	¥41,400	24
2100	6段	5-825-0212	O-21(C)	¥92,400	50

●奥行有効内寸/D449mm ●棚板厚/15mm ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。 ●O-21(C)はHSスタンダードタイプHS O-21(C)と共通仕様です。


■ D400

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
1050	3段	5-823-0102	O-10(B)	¥45,900	28
2100	6段	5-823-0212	O-21(B)	¥82,700	49

●奥行有効内寸/D398mm ●棚板厚/15mm ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。 ●O-21(B)はHSスタンダードタイプHS O-21(B)と共通仕様です。

■ 引違書庫

W900
引違書庫

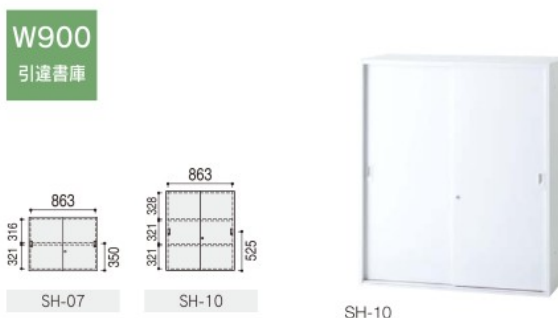

■ D450

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
700	2段	5-849-0642	SH-07(C)	¥53,200	22
1050	3段	5-849-0622	SH-10(C)	¥56,500	31

●奥行有効内寸/D392mm ●棚板厚/15mm ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。

■ D400

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
700	2段	5-849-0672	SH-07(B)	¥52,400	21
1050	3段	5-849-0652	SH-10(B)	¥60,800	30

●奥行有効内寸/D342mm ●棚板厚/15mm ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。

■ 3枚引違書庫

W900
3枚
引違書庫



■ D450

5-849-0632 STH-10(C) ¥67,300

●質量/31kg
●段数/3段
●サイズ/W900×D450×H1050mm
●奥行有効内寸/D392mm
●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。


■ D400

5-849-0662 STH-10(B) ¥66,300

●質量/30kg
●段数/3段
●サイズ/W900×D400×H1050mm
●奥行有効内寸/D342mm
●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。

■ 3段ラテラル書庫

W900
ラテラル
キャビネット

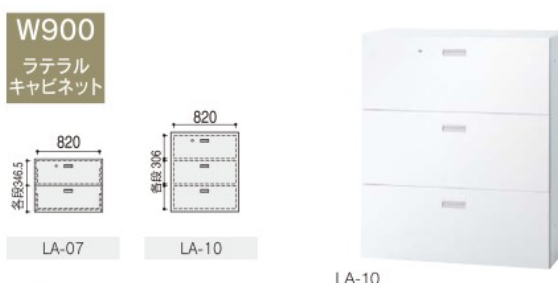

■ D450

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
700	2段	5-849-0382	LA-07(C)	¥79,700	38
1050	3段	5-849-0342	LA-10(C)	¥92,200	54

●奥行有効内寸/D405mm ●仕切り板各段/2枚付 ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。

■ D400

Hmm	段数	注文番号	品名	税抜価格	質量kg
700	2段	5-849-0522	LA-07(B)	¥78,000	34
1050	3段	5-849-0562	LA-10(B)	¥94,400	48

●奥行有効内寸/D338mm ●仕切り板各段/2枚付 ●本体/オフホワイト色
●図面の数値は内寸です。

※製品質量は小数点1位以下を四捨五入して表記しております。

※価格は税抜き本体価格です。