

ケーブルキャリア

— 一般FA用シリーズ・収納物最大直径24mm —





選定手順①～④より型式・数値を選択の上、ご注文ください。

Order 注文例 **①型式** **②曲げ半径** **③リンク数** **④ブラケット**
HSP0450-1BN - **50** - **100** - **LK**


■収納物最大径24mmシリーズ




CAD 2D 3D

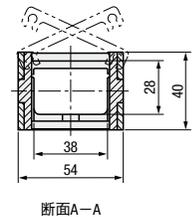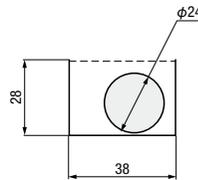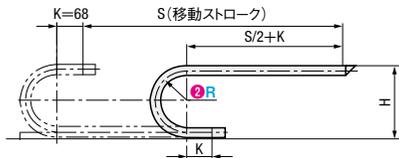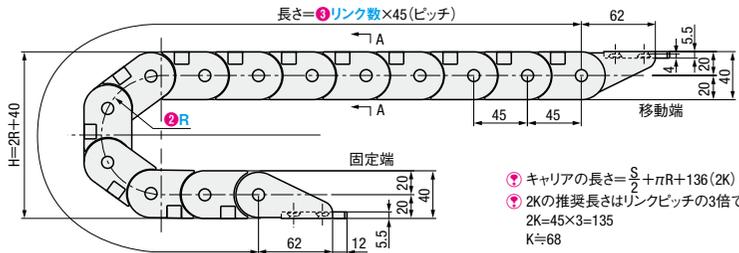

④ブラケット <固定端用>

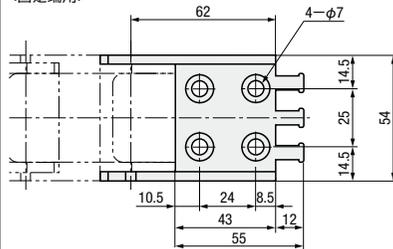

<移動端用>

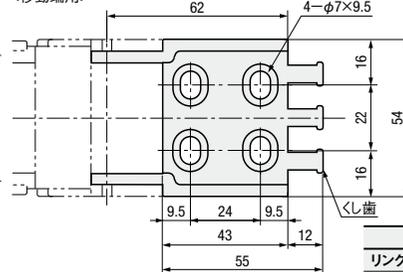

④インシュロックでケーブルをくし歯に固定できます。

	材質	使用温度
リンク、ブラケット	エンブラ	-25℃～100℃
両側リンク	エンブラ、スチール	

①型式	②曲げ半径 R	③リンク数 指定1リンク単位	④ブラケット	H
HSP0450-1BN	50	23～156	LK*	140
	75			190
	95			230
	125			290
	150			340

④ブラケットは固定端と移動端に1個ずつ付属します。ブラケットは外側・内側両方取付可能です。

■基本仕様

	数値
フリースパン長さF(m)	1.5
移動ストローク(m)	2.8
収納物の最大径(mm)	24
収納物の最大質量(kg/m)	3.2
移動速度(m/min)	180
リンクピッチ(mm)	45