

タイミングベルト MXLタイプ

選定手順①～③より型式・数値を選択の上、ご注文ください。




Order
注文例

型式(①Type・②ベルトNo.―③ベルト呼び幅)

TBNV44MXL-025



CAD 2D

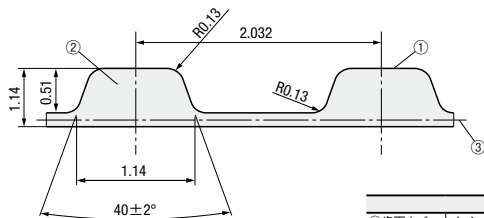

使用温度範囲: -25~80°C

材質	
①歯面カバー	ナイロン帆布
②歯ゴム	クロロプレンゴム
③心線	ガラスファイバコードS・Z燃り交互連続

■種類 MXL (Pitch 2.032mm) ①ベルトNo.とベルト周長は対応していません。

①Type	型式		歯数	ベルト周長 (mm)
	②ベルトNo.	③ベルト呼び幅		
TBNV	34MXL	019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm)	43	87.376
	43MXL		54	109.728
	44MXL		55	111.760
	45MXL		56	113.792
	46MXL		58	117.856
	47MXL		59	119.888
	48MXL		60	121.920
	49MXL		61	123.952
	50MXL		63	128.016
	52MXL		65	132.080
	53MXL		66	134.112
	54MXL		68	138.176
	57MXL		71	144.272
	58MXL		72	146.304
	60MXL		75	152.400
	61MXL		76	154.432
	62MXL		78	158.496
	63MXL		79	160.528
	64MXL		80	162.560
	65MXL		82	166.624
	66MXL		83	168.656
	68MXL		85	172.720
	69MXL		87	176.784
	70MXL		88	178.816
	71MXL		89	180.848
	72MXL		90	182.880
	73MXL		92	186.944
	75MXL		94	191.008
	76MXL		95	193.040
	77MXL		97	197.104
	78MXL		98	197.104
	79MXL		99	199.136
	80MXL		100	201.168
	81MXL		102	203.200
82MXL	103	209.296		
83MXL	104	211.328		

①Type	型式		歯数	ベルト周長 (mm)
	②ベルトNo.	③ベルト呼び幅		
TBNV	84MXL	019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm)	105	213.360
	85MXL		106	215.392
	86MXL		108	219.456
	87MXL		109	221.488
	88MXL		110	223.520
	89MXL		112	227.584
	90MXL		113	229.616
	91MXL		114	231.648
	92MXL		115	233.680
	93MXL		116	235.712
	94MXL		118	239.776
	96MXL		120	243.840
	97MXL		121	245.872
	98MXL		123	249.936
	99MXL		124	251.968
	100MXL		125	254.000
	101MXL		126	256.032
	102MXL		128	260.096
	104MXL		130	264.160
	105MXL		131	266.192
	106MXL		132	268.224
	107MXL		133	270.256
	108MXL		135	274.320
	111MXL		139	282.448
	112MXL		140	284.480
	113MXL		142	288.544
	115MXL		144	292.608
	116MXL		145	294.640
	118MXL		148	300.736
	119MXL		149	302.768
	120MXL		150	304.800
	121MXL		151	306.832
	122MXL		153	310.896
	124MXL		155	314.960
125MXL	156	316.992		
126MXL	158	321.056		