

タイミングベルト H

選定手順①～③より型式・数値を選択の上、ご注文ください。




Order
注文例

型式(①Type・②ベルトNo.―③ベルト呼び幅)

TBNV485H-150



CAD 2D

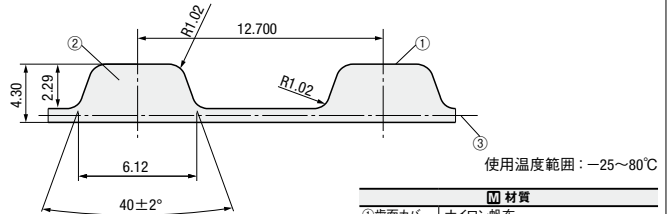

材質	
①歯面カバー	ナイロン帆布
②歯ゴム	クロロプレンゴム
③心線	ガラスファイバコードS・Z燃り交互連続

■種類 H (Pitch 12.700mm) ④ベルトNo.とベルト周長は対応していません。

型式			歯数	ベルト周長 (mm)
①Type	②ベルト No.	③ベルト 呼び幅		
TBNV	145H	075 (19.1mm)	29	368.30
	185H		37	469.90
	200H		40	508.00
	205H		41	520.70
	210H		42	533.40
	220H		44	558.80
	225H		45	571.50
	230H		46	584.20
	240H		48	609.60
	245H		49	622.30
	250H		50	635.00
	255H		51	647.70
	260H		52	660.40
	270H		54	685.80
	280H	56	711.20	
	285H	57	723.90	
	290H	100 (25.4mm)	58	736.60
	300H	150 (38.1mm)	60	762.00
	305H	200 (50.8mm)	61	774.70
	310H		62	787.40
	315H		63	800.10
	320H		64	812.80
	325H		65	825.50
	330H		66	838.20
	335H		67	850.90
	340H		68	863.60
	345H		69	876.30
	350H		70	889.00
	360H		72	914.40
	365H		73	927.10
	370H		74	939.80
	375H		75	952.50
380H		76	965.20	
385H		77	977.90	
410H		82	1041.40	

型式			歯数	ベルト周長 (mm)
①Type	②ベルト No.	③ベルト 呼び幅		
TBNV	415H	075 (19.1mm)	83	1054.10
	420H		84	1066.80
	425H		85	1079.50
	430H		86	1092.20
	435H		87	1104.90
	440H		88	1117.60
	445H		89	1130.30
	450H		90	1143.00
	460H		92	1168.40
	465H		93	1181.10
	470H		94	1193.80
	480H		96	1219.20
	485H		97	1231.90
	490H		98	1244.60
	495H	99	1257.30	
	500H	100 (25.4mm)	100	1270.00
	510H	150 (38.1mm)	102	1295.40
	515H	200 (50.8mm)	103	1308.10
	520H		104	1320.80
	525H		105	1333.50
	530H		106	1346.20
	540H		108	1371.60
	550H		110	1397.00
	555H		111	1409.70
	560H		112	1422.40
	570H		114	1447.80
	580H		116	1473.20
	585H		117	1485.90
	590H		118	1498.60
	600H		120	1524.00
	605H		121	1536.70
	610H		122	1549.40
615H		123	1562.10	
620H		124	1574.80	
625H		125	1587.50	