

ハイトルクタイミングベルト S3M


選定手順①～③より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order
注文例

型式 (①Type・②ベルトNo.・③ベルト呼び幅)

HTBNV159-S3M-100

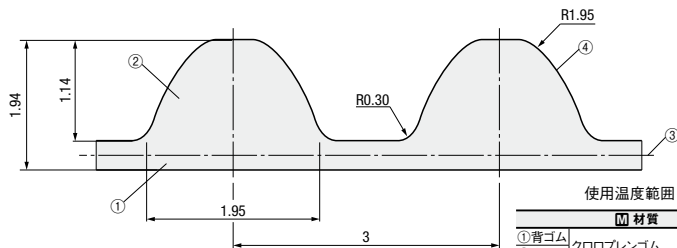

使用温度範囲：-25～80°C

材質	
①背ゴム	クロロプレンゴム
②歯ゴム	クロロプレンゴム
③心線	ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続
④下布	ナイロン帆布

■種類 S3M (Pitch 3mm)

型式			歯数	ベルト周長 (mm)	型式			歯数	ベルト周長 (mm)
①Type	②ベルト No.	③ベルト呼び幅			①Type	②ベルト No.	③ベルト呼び幅		
HTBNV	123-S3M		41	123	HTBNV	405-S3M		135	405
	129-S3M		43	129		408-S3M		136	408
	138-S3M		46	138		432-S3M		144	432
	144-S3M		48	144		435-S3M		145	435
	150-S3M		50	150		450-S3M		150	450
	159-S3M		53	159		453-S3M		151	453
	162-S3M		54	162		456-S3M		152	456
	171-S3M		57	171		465-S3M		155	465
	174-S3M		58	174		486-S3M		162	486
	177-S3M		59	177		501-S3M		167	501
	180-S3M		60	180		504-S3M		168	504
	183-S3M		61	183		507-S3M		169	507
	186-S3M		62	186		510-S3M		170	510
	192-S3M		64	192		519-S3M		173	519
	195-S3M		65	195		522-S3M		174	522
	201-S3M		67	201		537-S3M		179	537
	207-S3M		69	207		564-S3M		188	564
	210-S3M		70	210		570-S3M		190	570
	213-S3M		71	213		573-S3M		191	573
	225-S3M		75	225		591-S3M		197	591
	228-S3M		76	228		600-S3M		200	600
	231-S3M		77	231		633-S3M		211	633
	234-S3M		78	234		660-S3M		220	660
	237-S3M		79	237		693-S3M		231	693
	246-S3M		82	246		699-S3M		233	699
	252-S3M		84	252		741-S3M		247	741
	255-S3M		85	255		756-S3M		252	756
	267-S3M		89	267		780-S3M		260	780
	270-S3M		90	270		783-S3M		261	783
	276-S3M		92	276		804-S3M		268	804
	282-S3M		94	282		840-S3M		280	840
	297-S3M		99	297		900-S3M		300	900
	300-S3M		100	300		918-S3M		306	918
	312-S3M		104	312		924-S3M		308	924
324-S3M	108	324	927-S3M	309	927				
327-S3M	109	327	948-S3M	316	948				
330-S3M	110	330	999-S3M	333	999				
339-S3M	113	339	1005-S3M	335	1005				
354-S3M	118	354	1056-S3M	352	1056				
357-S3M	119	357	1110-S3M	370	1110				
378-S3M	126	378	1188-S3M	396	1188				
384-S3M	128	384	1245-S3M	415	1245				
390-S3M	130	390	1263-S3M	421	1263				
396-S3M	132	396	1290-S3M	430	1290				
402-S3M	134	402	1500-S3M	500	1500				