

歯車




Order
注文例

型式 (Type-No.)

10T-25-1571
10T-25-1581

■標準半径チェーン用

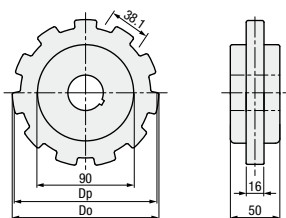


この商品にはザグリ穴+タップ (M8) はありますが、セットスクリューは付きません。

材質 MCナイロン



■重荷重用

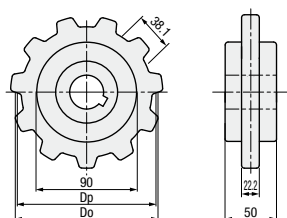

この商品にはザグリ穴+タップ (M8) はありますが、セットスクリューは付きません。


材質 MCナイロン



型式		歯数	D 穴径	Dp	Do	質量 (kg)
Type	No.					
10T-25	1571	10	25	123.3	122	0.4
10T-30	1572		30			
10T-35	1573		35			
11T-25	1574	11	25	135.2	134	0.44
11T-30	1575		30			
11T-35	1576		35			
12T-25	1577	12	25	147.2	146	0.53
12T-30	1578		30			
12T-35	1579		35			

型式		歯数	D 穴径	Dp	Do	質量 (kg)
Type	No.					
10T-25	1581	10	25	123.3	122	0.48
10T-30	1582		30			
10T-35	1583		35			
11T-25	1584	11	25	135.2	134	0.53
11T-30	1585		30			
11T-35	1586		35			
12T-25	1587	12	25	147.2	146	0.6
12T-30	1588		30			
12T-35	1589		35			

■ラジアスチェーン用

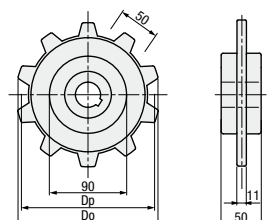


この商品にはザグリ穴+タップ (M8) はありますが、セットスクリューは付きません。

材質 MCナイロン



■ダブルヒンジ

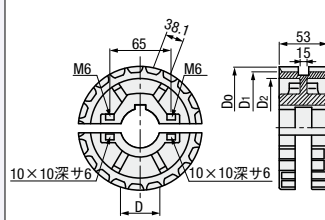

この商品にはザグリ穴+タップ (M8) はありますが、セットスクリューは付きません。

材質 ポリアミド



型式		歯数	D 穴径	Dp	Do	質量 (kg)
Type	No.					
8T-25	1641	8	25	130.6	136	0.36
8T-30	1642		30			
8T-35	1643		35			
10T-25	1591	10	25	161.8	165	0.48
10T-30	1592		30			
10T-35	1593		35			
12T-25	1594	12	25	193.2	196	0.6
12T-30	1595		30			
12T-35	1596		35			
14T-25	1597	14	25	224.7	227	0.75
14T-30	1598		30			
14T-35	1599		35			

型式		歯数	D 穴径	径			質量 (kg)
Type	No.			Do	D1	D2	
21T-25	1511	21	25	129	116.1	103	0.47
21T-30	1512		30				
21T-35	1513		35				
23T-25	1514	23	25	142	128.1	114	0.55
23T-30	1515		30				
23T-35	1516		35				
25T-25	1517	25	25	154	140.1	124	0.60
25T-30	1518		30				
25T-35	1519		35				