

油圧ショックアブソーバ

—固定タイプ 外径08~12—

選定手順①~⑦より型式・数値を選択の上、ご注文ください。




Order
注文例

■ショックアブソーバ

①Type SCA ②外径 08 ③ストローク 06 ④キャップ B ⑤衝撃吸収度 1 ⑥表面処理 N

■周辺部品

⑦型式 HS08LN

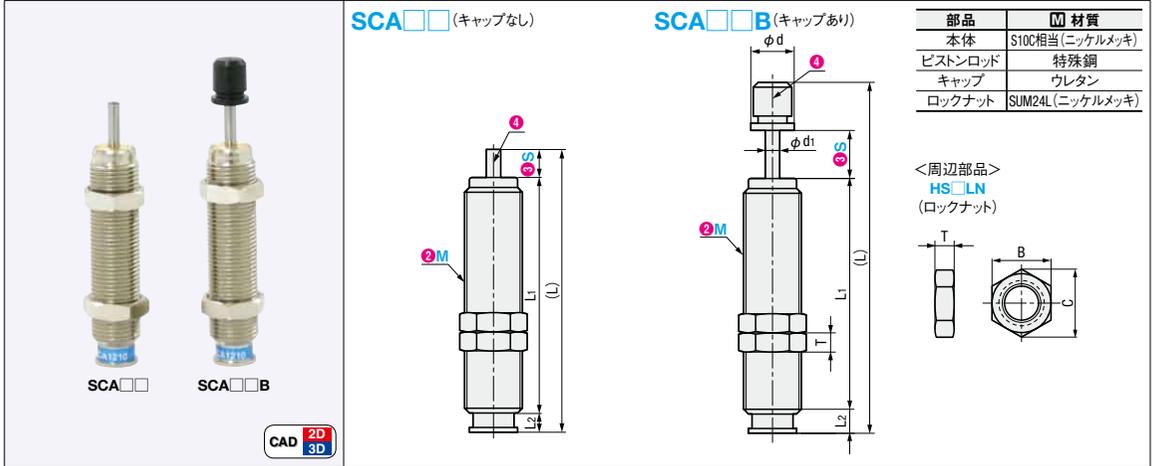

型式						L	L ₁	L ₂	φd	φd ₁	T	B	C	M×P	
①Type	②外径 M	③ストローク S	④キャップ	⑤衝撃吸収度	⑥表面処理										
SCA	08	06	無記号 (キャップなし)	1 (軽量タイプ) 2 (標準タイプ) 3* (強力タイプ)	N (ニッケルメッキ)	47	36	5	—	3	3	11	3	M8×P1.0	
			B (キャップあり)			55			7						
	10	10	無記号 (キャップなし)			65	44		—	3		12.7	3		M10×P1.0
			B (キャップあり)			63			8						
	12	10	無記号 (キャップなし)			73	48		—	4		14	4		M12×P1.0
			B (キャップあり)			73			9						

Ⓜ (*) 外径10のみ適用。

■容量表

②外径 M	③ストローク S	⑥衝撃吸収度	最大吸収エネルギー (N・m)	時間当たりの最大吸収エネルギー (N・m/h)	有効質量 (kg)	衝突力 (N)	復帰力 (N)	質量 (g)
08	06	1	2.8	6000	< 8	250	1~4	15
		2			< 10			
10	10	1	4	10000	< 5	630	4~6	25
		2			< 8			
		3			< 13			
12	10	1	8	14000	< 8	1050	5~10	40
		2			< 16			

■周辺部品

⑦型式(ロックナット)	適用ショックアブソーバ
HS08LN	SCA0806□
HS10LN	SCA1006□
HS12LN	SCA1210□

Ⓜ 本体に周辺部品が付属します。
周辺部品は単品購入もできます。

■技術データ(参考値)

