

—調整タイプ^o 外径42・64—

選定手順①～⑤より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order
注文例

■ショックアブソーバ


①Type ②外径 ③ストローク ④表面処理
UPA 42 25 - N

■周边部品



5 型式
HS42LN



黒色塗装 ニッケルメッキ

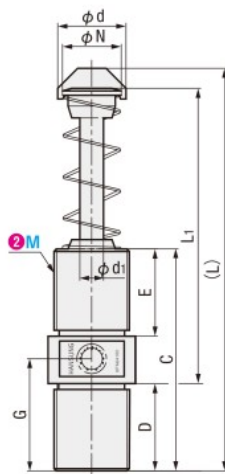UPA42 ☐
UPA64 ☐

  
＜周辺部品＞
HS□LN (ロックナット)




HS□SC(ブッシュ)



■材質 S45C(黑色塗装)

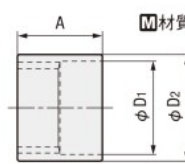

HS□SF(角フランジ) M材質 S45C(黒色塗装)

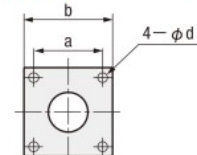

部品	材質
本体	S10C相当
ピストンロッド	特殊鋼
ツマミ	スチール(ニッケルメッキ)
キャップ	ウレタン
ロックナット	SUM24L



型式				L	L ₁	C	D	E	φd	φd ₁	G	φN	M×P
①Type	②外径 M	③スロー S	④表面処理										
UPA	42	25	無記号 (黒色塗装) N (ニッケルメッキ)	167	48	94	32	29	45	14	49	38	M42×P1.5
		50		217	83	119	44	42			61.5		
		75		267	108	144	56	55			74		
	64	50		241	86	138	50	49	58	20	67.5	50	M64×P2.0
		100		341	136	188	74	74			95		
		150		471	216	238	75	75			141		

■容量表

②外径 M	③ストローク S	最大吸収エネルギー (N・m)	時間当たりの最大吸収エネルギー (N・m/h)	有効質量 (kg)	衝突力 (N)	復帰力 (N)	質量 (g)
42	25	250	130000	25～ 7000	12000	50～ 85	1000
	50	500	157500	45～10000		35～ 75	1300
	75	750	195000	55～10500		35～100	1600
64	50	1250	245000	70～16000	33000	80～165	3500
	100	2550	335000	115～19000		85～210	4700
	150	3750	370000	130～26500		95～360	6100

■ 周边部品

5 型式				適用ショック アブソーバ	H	J	φD1	φD2	L	a	b	c	d
ロックナット	ブッシュ	角フランジ	ウレタンキャップ										
HS42LN	HS42SC	HS42SF	HS42UC	UPA4225 UPA4250 UPA4275	10	54	44	58	48	41.5	60	12	9
HS64LN	HS64SC	HS64SF	HS64UC	UPA6450 UPA64100 UPA64150	13	74	66	75	60	70	90	14	10

●本体にロックナット・ウレタンキャップが付属します。