

# 電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ

—5ポート2位置—

選定手順①～⑥より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order  
注文例

① Type	② シリーズコード	③ 開閉方式	④ 接続口径	⑤ 電圧	⑥ 結線方式
4M	1	10	M5	A	I*
4M	1	10	M5	A	

(\*)「I」はアルファベットの「I」です。

## ■4M(NAMUR)シリーズ



ダブルソレノイド



シングルソレノイド

CAD 3D

シングルソレノイド




ダブルソレノイド




### 4M110

DINソケット式

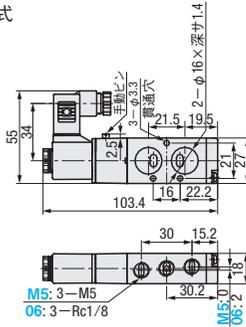


引出タイプ

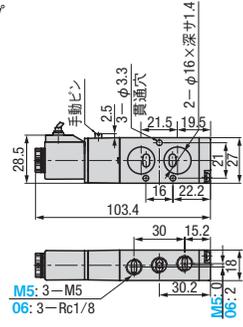


### 4M120

DINソケット式

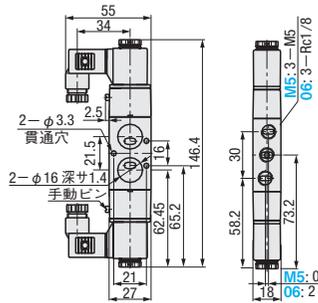


引出タイプ

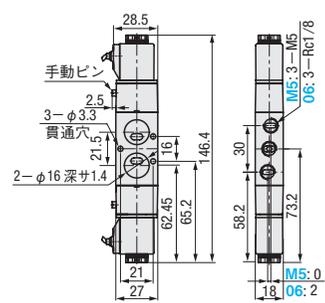


### 4M210

DINソケット式

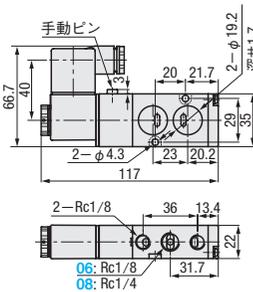


引出タイプ

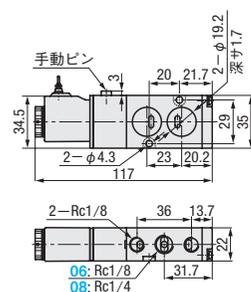

### 4M220

DINソケット式

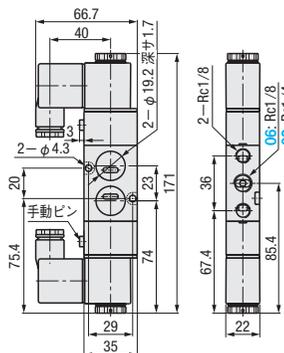

引出タイプ

