


# 大型フィルタ

選定手順①～⑥より型式・数値を選択の上、ご注文ください。



Order  
注文例

①型式 — ②シリーズ — ③接続口径 — ④排水方式 — ⑤圧力計 — ⑥取付ブラケット  
 DM-F — 300 — 06 — A — PG10  
 DM-W — 500 — 10 — A — PG20 — C

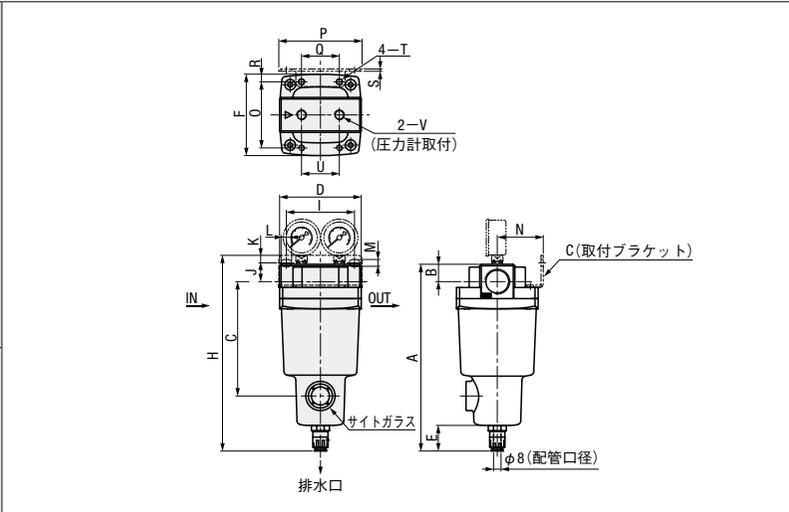

## ■外観寸法表

シリーズ	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	質量 (kg)
300	221	17	133	90	34	90	231	80	19	8	14	7	50	80	100	34	5	2.3	M6×1	45	Rc1/8	0.84
500	248	23	152	108	34	108	260	90	25	10	14	9	55	88	110	50	10	3	M8×1.25	50	Rc1/4	1.62


①型式	②シリーズ	③接続口径	④排水方式	⑤圧力計	⑥取付ブラケット
DM-W (水分除去率99%) DM-F (主管路フィルタ3μm) DM-M (二次側フィルタ0.3μm) DM-D (一次側フィルタ0.01μm)	300	03 (Rc3/8) 04 (Rc1/2) 06 (Rc3/4)	A (自動排水)	無記号 (圧力計無し) PG10 (圧力計PG10—S—B)	無記号 (取付ブラケットなし)
	500	04 (Rc1/2) 06 (Rc3/4) 10 (Rc1)		無記号 (圧力計無し) PG20 (圧力計PG20—S—B)	C (取付ブラケット付)

## ■仕様


使用流体	空気
定格流量 L/min (ANR)	5
使用圧力範囲 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	2~10 (200~1000)
最大使用圧力 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	15 (1500)
使用温度 °C	5~60

## ■流量特性


### DM-W/DM-F-300

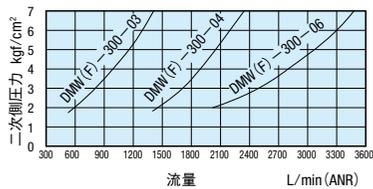

### DM-W/DM-F-500

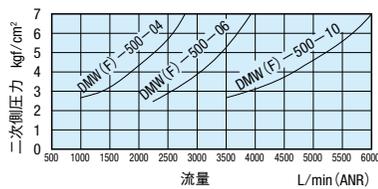

### DM-M/DM-D-300

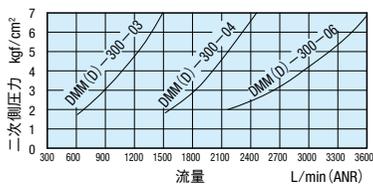

### DM-M/DM-D-500

