

真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)

—直立配管継手付きタイプ—

選定手順①～③より型式・数値を選択の上、ご注文ください。




Order
注文例

型式(①Type・②No.) - ③パッド材質

VPSK10 - U
VPSK40 - NBR


■直立配管継手付き

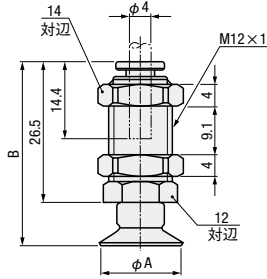

M 主体材質 銅合金
S 表面処理 ニッケルメッキ

型式		③パッド材質	A	B	適用チューブ
①Type	②No.				
VPSK	10	NBR (黒色ゴム)	φ10	34	ポリウレタンチューブ φ4×φ2.5
	15	S (シリコン・透明) U (PUゴム・青)	φ15	34.5	


■直立配管継手付き

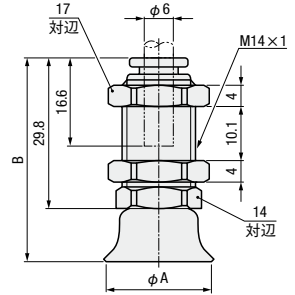

M 主体材質 銅合金
S 表面処理 ニッケルメッキ

型式		③パッド材質	A	B	適用チューブ
①Type	②No.				
VPSK	20	NBR (黒色ゴム)	φ20	38.3	ポリウレタンチューブ φ6×φ4
	25	S (シリコン・透明) U (PUゴム・青)	φ25	42.3	
	30		φ30	40.3	


■直立配管継手付き

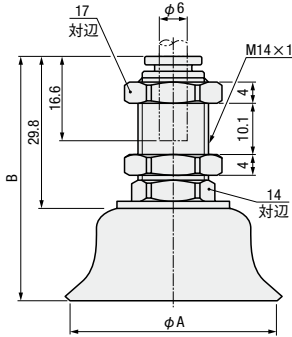

M 主体材質 銅合金
S 表面処理 ニッケルメッキ

型式		③パッド材質	A	B	適用チューブ
①Type	②No.				
VPSK	40	NBR (黒色ゴム)	φ40	43.8	ポリウレタンチューブ φ6×φ4
	50	S (シリコン・透明) U (PUゴム・青)	φ50	44.8	

■直立配管継手付き

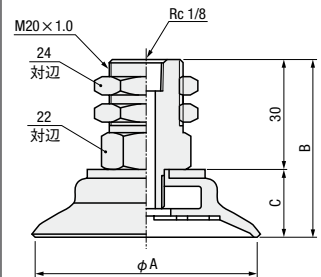

M 主体材質 銅合金
S 表面処理 ニッケルメッキ

型式		③パッド材質	A	B	C	適用ねじ
①Type	②No.					
VPSK	60	NBR (黒色ゴム)	φ60	48.5	18.5	Rc1/8
	80	S (シリコン・透明)	φ80	50.5	20.5	