



結束バンド(マーキングタイプ)

RoHS



ココが特長 **表示タグつきで自由に文字記入が出来る結束バンド**
 ●ケーブルや電線束を結束する表示タグ付きの結束バンドです。
 ●表示用タグには、油性のサインペンなどで自由に文字が記入できます。

難燃



出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。



Order 注文例
 型式
MCV-100-100PACK

WOS・FAXでご注文、お見積りの際はメーカーコード「KSS」を入力・記入ください。




1パック 100本入

型式	パラチャージ 1~4/パック	基準単価 5~9/パック	スライド単価 10~19/パック	20/パック~	重量 (g/本)
MCV-100-100PACK		¥400	¥390	¥380	0.5
MCV-110-100PACK	+¥100/ パック	¥400	¥390	¥380	1.0
MCV-200-100PACK		¥1,050	¥1,000	¥990	1.2
MCV-270-100PACK		¥1,490	¥1,450	¥1,400	1.8

部 1~4個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
 【計算例】 MCV-100-100PACK を2個ご注文の場合
 (基準単価400円+パラチャージ100円)×2個=1,000円
 パラチャージに関しては **11ページ**

外形図

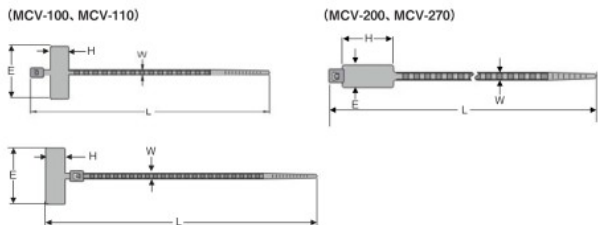

規格表


型式	寸法(mm)				最大結束径 (mm)	ループ引張強度 kgf(lbs)
	L	W	E	H		
MCV-100	103	2.4	24.6	7.8	25	8(18)
MCV-110	111	2.5	24.8	7.8		
MCV-200	201	4.58	13	28	50	22.68(50)
MCV-270	270	4.6	13.3	28	75	

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

結束バンド(固定具)

RoHS

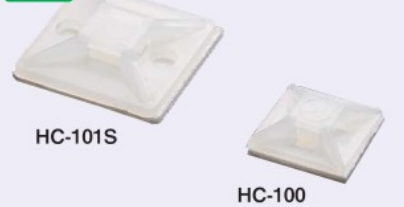

ココが特長 **ローコストなプレート型結束バンド固定具**
 ●粘着テープ付き、またはビス止めタイプのケーブルバンド固定具です。



出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。



Order 注文例
 型式
HC-100-100PACK

WOS・FAXでご注文、お見積りの際はメーカーコード「KSS」を入力・記入ください。




1パック 100個入

型式	固定方式	パラチャージ	基準単価	スライド単価	
		1~4/パック	5~9/パック	10~19/パック	20/パック~
HC-100-100PACK	粘着テープ 付き		¥760	¥682	¥608
HC-101S-100PACK		+¥100/ パック	¥762	¥675	¥664
HC-101-100PACK		¥830	¥743	¥664	
HC-102-100PACK		¥1,174	¥1,015	¥1,016	
HC-103-100PACK		¥1,390	¥1,200	¥1,112	

部 1~4個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
 【計算例】 HC-100-100PACK を2個ご注文の場合
 (基準単価760円+パラチャージ100円)×2個=1720円
 パラチャージに関しては **11ページ**

外形図

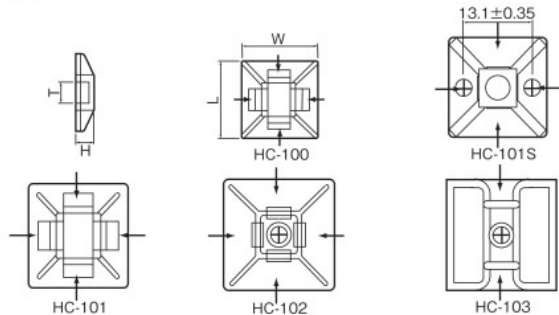

※矢印は結束バンドの挿入方向です。
 ※+はネジ取付け穴です。

規格表

型式	公差±0.5					
	L	W	H 粘着テープを含まず	取付け穴径 φmm	T	重量 (g/個)
HC-100	12.5	12.5	3.2	—	3.2	0.3
HC-101S	19.5	19.5	3.9	3.2	4.6	0.8
HC-101	21.8	21.8	4.0	—	4.8	
HC-102	28.6	28.6	5.3	5.0	6.3	1.8
HC-103	29.2	29.2	5.4		5.0	2.5

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2*
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

*テープ部はUL規格材料ではありません。