


ミスミ

MWSシリーズ 欧型コネクタ端子台 (5mmピッチネジクランプ) MIL

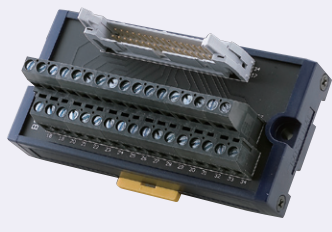

ココが特長

MILソケットコネクタ搭載のネジクランプ式端子台

- 欧州で広く使われているネジクランプ端子台
- 横幅の短い省スペース設計
- PLCにあわせた40極、34極、20極をラインナップ
- コネクタは世界標準のMILコネクタ(オス)を搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応

2D CAD 取入ベース PLC 盤内配線

在庫品


CAD




ご注意

・PLCのピンアサインについて、機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。

■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)

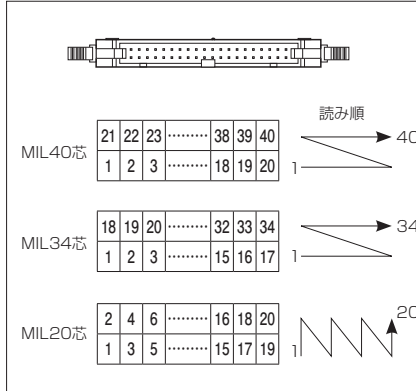


■端子台端子配列(TOP VIEW)

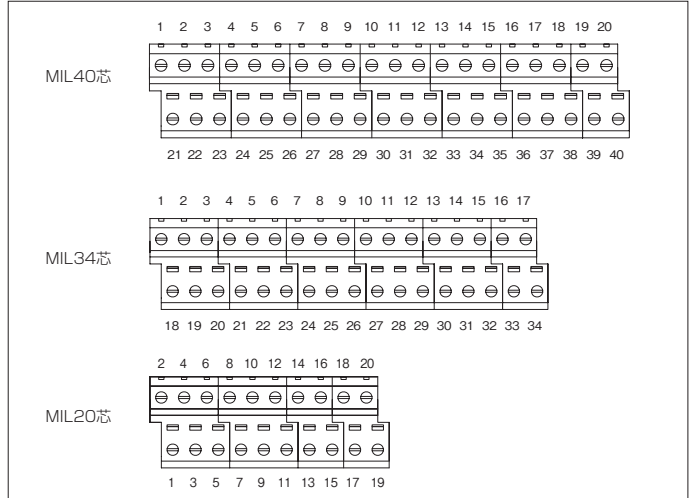

■推奨ケーブルは、HIFS-SS-E-(極数)-(長さ)

結線図

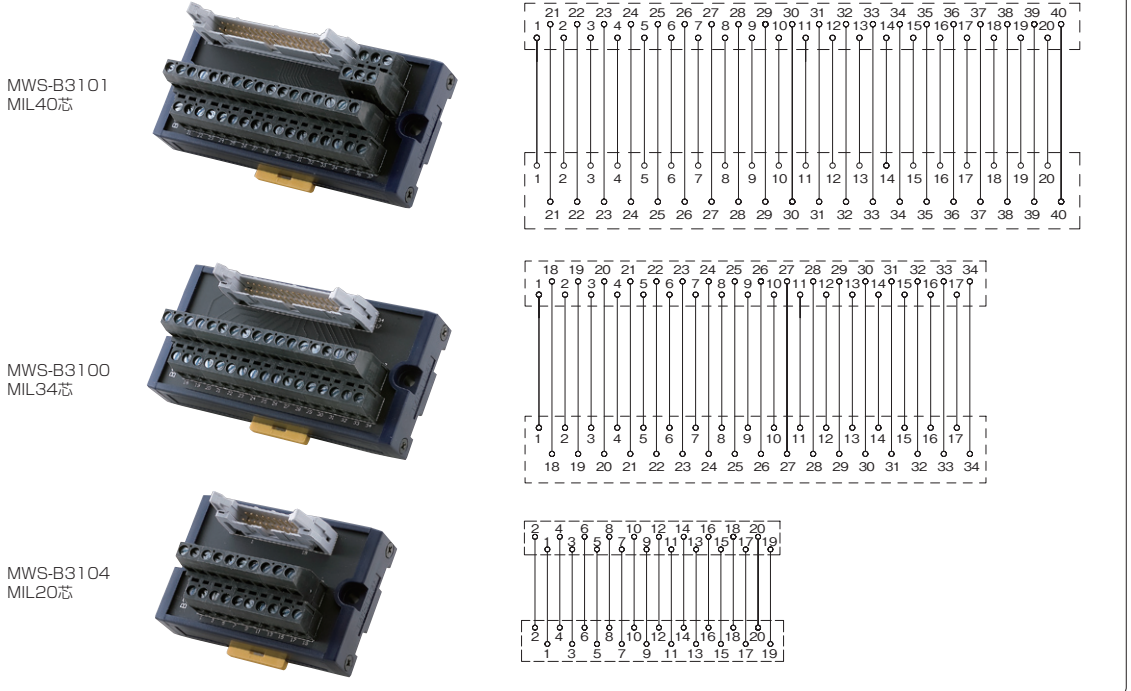

1台単位

型番	端子台タイプ	¥通常単価		質量(g)
		1~9台	10~19台 20~49台	
MWS-B3101	40極	WEBでご確認 お願いします。	164	
MWS-B3100	34極		153	
MWS-B3104	20極		114	



Order 注文例

型番	MWS-B3101
----	-----------

- リレー
- PLC
- インバータ
- タッチパネル (PLC用)
- タイマ・カレンダタイマ
- カウンタ
- メータ
- スイッチ
- 小型表示灯
- パイロットランプ
- 積層信号灯
- 表示灯
- 警報機・ブザー
- 端子台