

ミスミ

組端子台 2列小型組タイプ (EN、UL、CSA規格)

CSA EN UL 600V 信号用 電源用 2D CAD

在庫品

CAD



取付ビスは付属します

JTP20



UK15


ココが特長

日本、欧州、米国、カナダ規格取得の国際タイプ

- 端子台本体に記名板や保護カバーがセットされた直付けネジ端子台です。
- 海外規格認定品ですから、あらゆるフィールドで安心してお使いいただけます。
- 製造元：吉田電機工業(株)

外形図

(単位：mm)

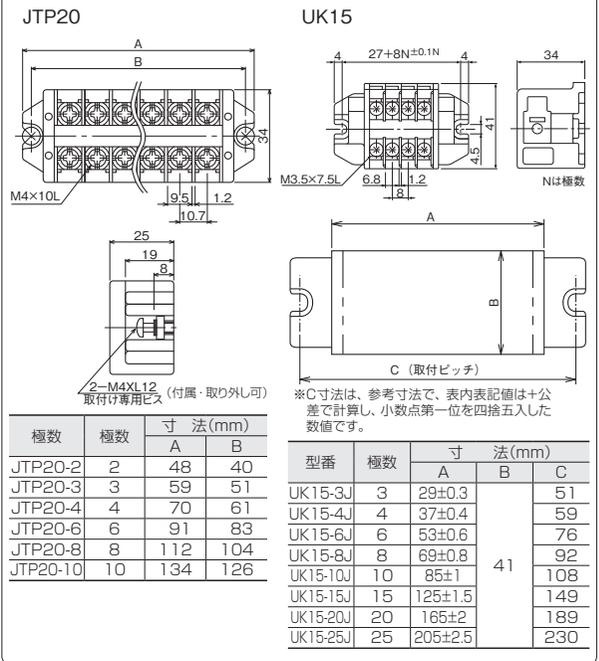

仕様

| | JTP20 | UK15 |
|--------------|----------------------|------------------|
| 耐電圧 | AC2500V,1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC1000V×タ) | |
| 本体材質 | ポリカーボネート | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+55℃ | |
| 締付ネジ | M4×10L/セルフアップ | M3.5×7L/ネジアッ |
| 締付トルク | 1.2~1.8N・m | 0.8~1.2N・m |
| 端子間ピッチ | 10.7mm | 8mm |
| 準拠規格 | JIS C 2811「工業用端子台」 | |
| EN規格認定仕様 | | |
| 定格 | 500V,25A | 600V,15A |
| 適合電線 | AWG14~10 | AWG18~14 |
| TUV認定No. | Licence R9551101 | Licence R9451484 |
| UL規格認定仕様 | | |
| 定格 | 300V,20A | 600V,15A |
| 適合電線 | AWG14~10 | AWG22~14 |
| UL FILE No. | E70906 ※ | |
| CSA規格認定仕様 | | |
| 定格 | — | 300V/600V,15A |
| 適合電線 | — | AWG22~14 |
| CSA FILE No. | — | LR67180 |

※JTP20のUL登録型番はJTU20です。




1個単位

| 型番 | 極数 | 重量 (g) | ¥通常単価 | | ¥スライド単価 | |
|----------|----|--------|-------|------|---------|------|
| | | | 1~4個 | 5~9個 | 10~19個 | 20個~ |
| JTP20-2 | 2 | 30 | | | | |
| JTP20-3 | 3 | 38 | | | | |
| JTP20-4 | 4 | 48 | | | | |
| JTP20-6 | 6 | 68 | | | | |
| JTP20-8 | 8 | 88 | | | | |
| JTP20-10 | 10 | 108 | | | | |
| UK15-3J | 3 | 48 | | | | |
| UK15-4J | 4 | 62 | | | | |
| UK15-6J | 6 | 82 | | | | |
| UK15-8J | 8 | 102 | | | | |
| UK15-10J | 10 | 122 | | | | |
| UK15-15J | 15 | 172 | | | | |
| UK15-20J | 20 | 222 | | | | |
| UK15-25J | 25 | 272 | | | | |

WEBでご確認
お願いします。

適合圧着端子

(単位：mm)

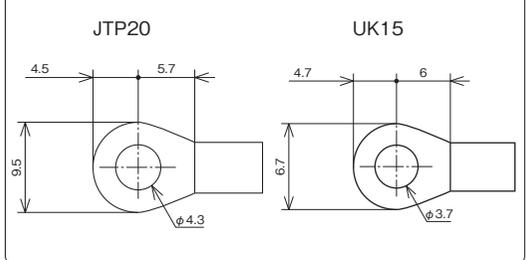

Order 注文例

型番

UK15-20J