

イーサネット

Webなら通信機器4500点以上取扱い!

ミスミ

RS-422・485(4ポート)

ココが
特長LAN経由で4台の
RS-422/485機器と双方向通信可能

UL c-UL

TÜV

RS-422-485

100 BASE-TX


10 BASE-T

在庫品

・外観および仕様は、予告なく変更
することがあります。※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。
※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。

1台単位

ピンアサイン

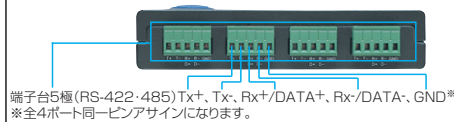

型番	絶縁保護	パッケージ内容	¥通常単価 1~9台
PNES-NPORT5430-R	—	コンバータ本体のみ	
PNES-NPORT5430-R-DIN		DINレール取付用キット付き	
PNES-NPORT5430-R-AC		ACアダプタ付き	
PNESI-NPORT5430I-R	DC2,000V	コンバータ本体のみ	
PNESI-NPORT5430I-R-DIN		DINレール取付用キット付き	
PNESI-NPORT5430I-R-AC		ACアダプタ付き	

個別仕様

型番	PNES-NPORT5430-R	PNESI-NPORT5430I-R
消費電流	DC12V/350mA	DC12V/585mA
絶縁保護	—	DC2,000V

共通仕様

LANポート(Ethernet)	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45メス)自動検出
シリアルポート	RS-422・485×4(端子台5極)
電源入力	DC12~48V(2kVサージ保護機能付き)
サージ保護	15kV(RS-422・485)
フロー制御	RS-485オートフロー制御
通信速度	50~230,400bps
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit, 1/1.5/2bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク
プロトコル	転送 TCP/IP, UDP/IP
本体設定	クライアント:ICMP,DHCP,Telnet,HTTP 警告通知:SMNP,SMTP,SNTP
内蔵機能	ブザー、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマ
設定ツール	Webブラウザ、シリアル/Telnetコンソール、Windowsユーティリティ

※ACアダプタのコネクタと本体の電源用端子台を接続するためのアダプタです。

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.

対応OS	Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista, Linux(real TTY)
固定方法	壁取付・35mm幅DINレール取付(DIN取付タイプのみ)
取付可能ケーブル径(端子台)	AWG#12~30(0.3~2.5mm)
動作環境	動作 温度: 0~55℃, 湿度: 5~95%(結露なきこと)
動作環境	保存 温度: -20~85℃, 湿度: 5~95%(結露なきこと)
材質	スチール
重量・外形寸法(mm)	500g, 158(W)×103(D)×33(H) 固定具を除く
付属品	壁取付用プレート&ネジセット 1式 各種設定用ソフトウェア(CD-ROM) 1枚 マニュアル(英語) 1冊 パワージャック(AC電源接続用)* 1本
規格	FCC ClassA, CE ClassA, UL, c-UL, TÜV

ミスミ

RS-232・422・485(2ポート)

ココが
特長LAN経由で2台のシリアル機器と
双方向通信可能

UL c-UL CE対応

TÜV

RS-232

RS-422-485

100 BASE-TX

10 BASE-T

在庫品

RoHS

・外観および仕様は、予告なく変更
することがあります。

型番	パッケージ内容(注)	¥通常単価 1~9台
PNES-NPORT5230-R	コンバータ本体のみ	20,200
PNES-NPORT5230-R-DIN	DINレール取付用キット付き	21,100
PNES-NPORT5230-R-AC	ACアダプタ付き	21,700

1台単位

仕様

電源入力	DC12~48V(2kVサージ保護機能付き)
消費電流	DC12V/315mA(最大)
LANポート(イーサネット)	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45メス)自動検出
シリアルポート	RS-232×1(5極端子台)RS-422・485×1(5極端子台)
サージ保護	15kV(RS-232・422・485)
フロー制御	RTS/CTS(RS-232のみ), Xon/Xoff
通信速度	50~115,200bps
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit, 1/1.5/2bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク
プロトコル	転送 TCP/IP, UDP/IP
本体設定	クライアント:ICMP,DHCP,Telnet,HTTP 警告通知:SMNP,SMTP,SNTP

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.

内蔵機能	ブザー、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマ
設定ツール	Webブラウザ、シリアル/Telnetコンソール、Windowsユーティリティ
対応OS	Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista, Linux(real TTY)
取付可能ケーブル径(端子台)	AWG#12~30(0.3~2.5mm)
固定方法	壁取付・35mm幅DINレール取付(DIN取付タイプのみ)
動作環境	動作 温度: 0~55℃, 湿度: 5~95%(結露なきこと)
動作環境	保存 温度: -40~85℃, 湿度: 5~95%(結露なきこと)
材質	アルミニウム
重量・外形寸法(mm)	140g, 90(W)×100.4(D)×22(H) 突起部を除く
付属品	各種設定用ソフトウェア(CD-ROM) 1枚 マニュアル(英語) 1冊 パワージャック(AC電源接続用)* 1本
規格	FCC ClassA, CE ClassA, UL, c-UL, TÜV

※ACアダプタのコネクタと本体の電源用端子台を接続するためのアダプタです。