

制御ボックス (穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万点以上取扱い!

ミスミ

RSCシリーズ



外形図▶671ページ
穴加工有効寸法▶672ページ

ココが
特長

とにかく安い!

- フリーサイズでの低価格を実現。
- 小型サイズ向けの仕様改良版です。
- どれだけ穴加工しても穴加工料金無料です。
- 穴加工込みでも最短5日目出荷

基本仕様

材質	ボックスタイプ	
	RSC12	RSC16
SPCC	SPCC	SPhC
板厚	扉・本体 1.2mm	扉・本体 1.6mm
中板	鉄製基板(1.6mm)	
中板サイズ	(W-30) × (H-30)	
開閉金具	パチン錠(ステンレス製)	
開口部分	水切なし	

⚠
ご注意

・中板の方眼シールはございません。
・標準品は穴加工を含んでおりません。

⚠
ご注意

・下地処理の場合、パッキン同梱にて出荷します。
・下地処理(リン酸皮膜)の状態においては防錆性はありません。
・製品の保管環境により短時間で錆びが発生する場合がありますので速やかに上塗り塗装をお願いします。

2D Web フリー スチール 粉体
CAD ボックス サイズ 塗装

10台以上は都度見積

5 日日出荷

CAD

納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。

盤・キャビネット・ボックス

盤用パネル

穴加工
見積方法

盤用パーツ


表示用部品

LED照明

ファン



Order
注文例

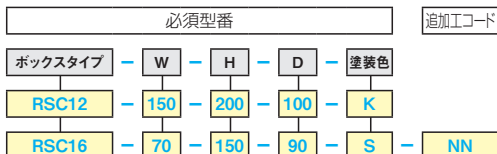

*穴加工をご希望の場合はWeb設計サイトにて事前見積が必要です。
詳細は▶1109ページをご参照下さい。

追加加工オプション

追加加工コード	追加加工内容	¥加工単価
PD	パッキン同梱	
AN	接地端子・中板・中板取付部品なし	
BN	中板・中板取付部品なし	
NN	中板のみなし	

追加加工オプションは併用可です(順不問)。
例)-(塗装色)-PD-NN

塗装色

粉体塗装

K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1

G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1

E
近似マンセル値
5Y8/1

B: ブラック
近似マンセル値
N1

下地処理

S

*下地処理についての詳細は
▶1108ページになります。

構造

水切なし構造

貼り合わせ①

貼り合わせ②



A 部材

①パチン錠※ ②蝶番 ③接地端子 ④パッキン




*単品販売は行って
おりません。

標準取付部品	
① 開閉金具	パチン錠(ステンレス製)
② 蝶番	外蝶番(ステンレス製)
③ 接地端子	M5グリーンボルト(首下10mm)×1
④ パッキン	NRスポンジパッキン(t6×幅10)

中板仕様

中板浮き高さ10mmの
上下2方向曲げです。

*中板取付部品はM4スタッドナット溶接

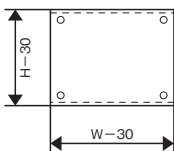

穴加工対応

パターン	種類
丸穴	丸穴 丸穴ビス穴 2個付 丸穴ビス穴 3個付 丸穴ビス穴 4個付 キー溝付丸穴 廻止め丸穴 丸穴3個 (PCD) 丸穴2個 (PCD) 弧切欠き丸穴 U時欠き丸穴
角穴	角穴 角穴ビス穴付 角穴4個付 丸穴4個付 角穴ビス穴4個内付 角穴ビス穴2個掛渡し
角丸角穴	角丸角穴 角丸角穴ビス穴付 角丸角穴付 角丸角穴付 ファン穴1 ファン穴2 ファン穴3 ファン穴4
ネジその他	タップ穴 タップ穴3個 (PCD) タップ穴4個 (PCD) バーリング穴 スリット穴

Rシリーズ 穴加工料金¥0! 見積り方法▶1109ページ