

制御ボックス(穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万点以上取扱い!

ミスミ

FSGシリーズ



基本仕様

板厚	扉	1.6mm
	本体	1.6mm
	中板	2.3mm
材質	扉・本体・中板	SPHC
サイズ	範囲	単位
W(幅)	200~700mm	1mm
H(高さ)	200~800mm	1mm
D(奥行)	100~400mm	5mm

D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
配送について
本商品は西濃運輸にて出荷いたします。
運送便に対する要望・ご質問は必ずご注文時に
QOTセンターにご連絡ください。

2D Web フリー 穴加工 スチール 粉体
CAD ボックス サイズ 塗装

10台以上は都度見積

3 日日出荷

CAD

ココが
特長


サイドハンドルで扉面が広く使えます

- 本体の折返しがあるサイドハンドルタイプのボックス。
- 扉面が広く使える為、タッチパネル等の組込に最適です。
- サイドハンドルは施錠可能です。
- 穴加工の有無に関らず最短3日日出荷^{*1}
- 中板を含めた全7面にタップ加工ができます。

穴加工について
▶758ページ

外形図
▶735ページ

穴加工有効寸法
▶736ページ

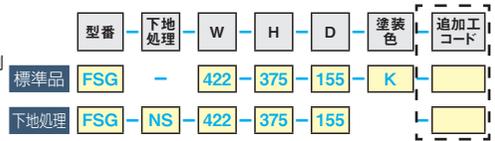

下地処理をご注文の場合は塗装記号は不要です。↑
追加加工の詳細は ▶757-760ページをご覧ください。

盤・
キャビネット・
ボックス

盤用パネル

穴加工
見積方法

盤用パーツ

表示用部品

LED照明

ファン

折返し(水切)あり

軍手でも開閉可能

中板・パッキン付

塗装色

粉体塗装

K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1

G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1

E
近似マンセル値
5Y8/1

下地処理

NS
ご購入後に指定色塗装
される際はこちらが
便利です。
詳細は▶1108ページ

A 部材

■サイドハンドル
・タキゲン製 A-458-R

キーNo.TAK60
2個

■中板仕様

ボックスの外形寸法より
W 70mmのマイナス
H 70mmのマイナス
*方眼シール貼付

■接地端子(M8)

■中板取付金具

■パッキン

材質: NR(天然ゴム)
スポンジ
厚さ: 6mm

*1: 加工内容・台数によって納期が異なる場合があります。