


制御ボックス(穴加工対応品)

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

FSUSDシリーズ

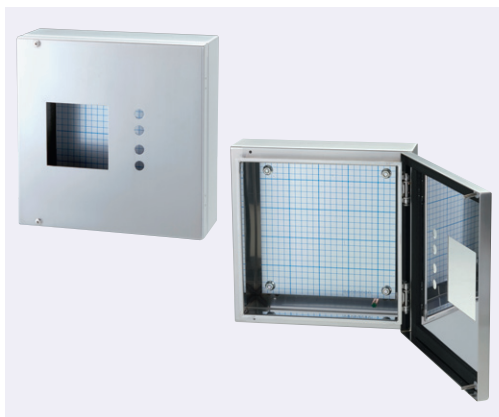

2D CAD Webボックス フリーサイズ 穴加工 ステンレス

6台以上は都度見積

5 日日出荷

CAD

基本仕様

板厚	扉	1.5mm	SUS304
	本体	1.5mm	SUS304
	中板	2.3mm	高耐食溶融めつき鋼板
サイズ	範囲		単位
W(幅)	200~700mm		1mm
H(高さ)	200~800mm		1mm
D(奥行き)	100~350mm		5mm

納期に関するお断り

長期休暇中は納期が変更となる場合がございます。詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。

Hが600以上はネジ3点止め
D≤W、D≤Hの場合のみ製作可能

穴加工について

▶814ページ

外形図

▶811ページ

穴加工有効寸法

▶812ページ

 
ココが特長

2点ネジ止め式のステンレス制御盤ボックス

- 脱落防止ネジでスムーズに開閉可能。
- 穴加工の有無に関わらず5日日出荷。*
- 表面処理はヘアラインと鏡面仕上げから選択可能。
- お客様の声を元に、水抜き穴を無くしました。




穴加工無し



追加加工の詳細は▶813ページよりご案内しております。

- 盤・キャビネット・ボックス
- 盤用パネル
- 穴加工見積方法
- 盤用パーツ
- 表示用部品
- LED照明
- ファン

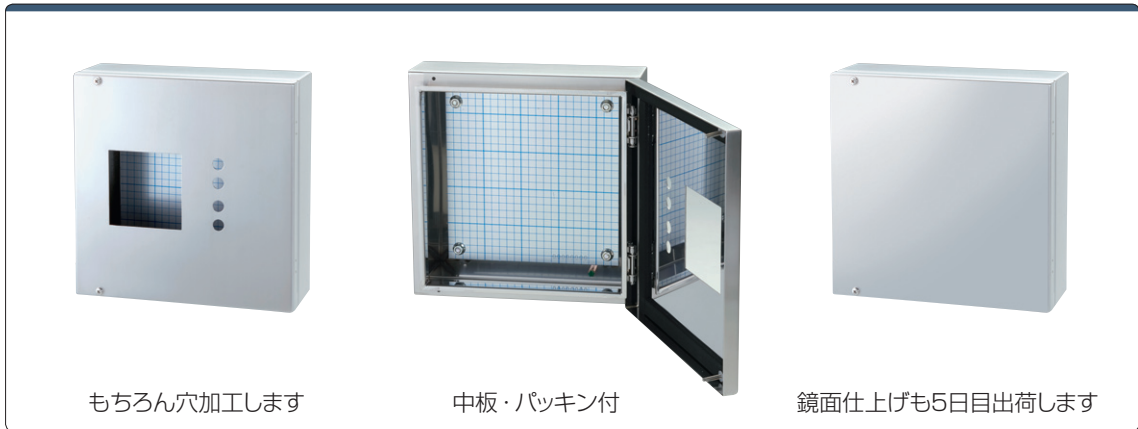

もちろん穴加工します

中板・パッキン付

鏡面仕上げも5日日出荷します

表面処理

表面処理記号

H:ヘアライン

扉/背/左右側面→上下
上下面→左右



*扉開状態でボックス表面のみを加工

表面処理記号

M:鏡面仕上げ

400番研磨



ご注意

溶接痕について

中板取付金具、接地端子など溶接を実施した面の裏側に写真のような溶接痕が発生します。



*1:加工内容・台数によって納期が異なる場合もあります。

部材

ネジ




脱落防止ネジを採用しており、現場でネジが落ちません。

接地端子(M5)



中板仕様

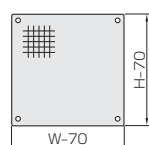

ボックスの外形寸法より
W 70mmのマイナス
H 70mmのマイナス

 
*方眼シール貼付

中板取付金具



ステンレス製

パッキン



タキゲン製C-300-EF-5-20
厚さ:5mm