


ミスミ

ASHKシリーズ

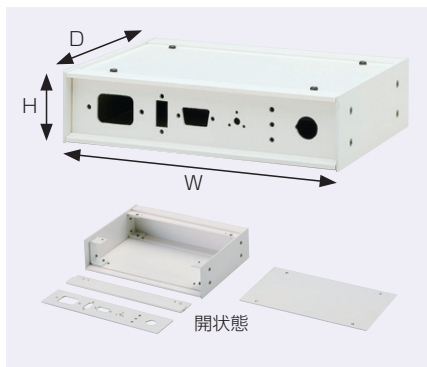

基本仕様

板厚	前後パネル	2mm
	天板・底板	1.6mm
	サイドパネル	2mm
材質	前後パネル・サイドパネル	A5052
	天板・底板	SPHC
付属品	貼付ゴム定×4個、t4.0	天然ゴム、黒色
サイズ	範囲	単位
W(幅)	100~500mm	1mm
H(高さ)	50~300mm	1mm
D(奥行き)	150~500mm	1mm

2D CAD Webボックス フリーサイズ 穴加工 アルミ

21台以上は都度見積

5 日日出荷

CAD

納期に関するお断り
 本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
 詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認下さい。

ゴム定型番: タカチ電機工業製B-P42 ①1173ページ

穴加工について
 ①987ページ

外形図
 ①978ページ

穴加工有効寸法
 ①978ページ

ココが特長

**3方向フリーサイズ!
 強度面に優れたサッシ型!**

- 天板・底板の材質が鉄の為、強度面に優れております。
- 穴加工の有無に関らず5日日出荷。
- 全6面にタップ加工が可能です。



Order注文例

穴加工無し | 型番 | 塗装色 | W | H | D
 ASHK - S - 200 - 200 - 350

盤・キャビネット・ボックス

盤用パネル

穴加工見積方法

盤用パーツ

表示用部品

 
LED照明

ファン



塗装色

粉体塗装



K: クリーム
 近似マンセル値
 2.5Y9/1



S: シルバーメタリック



B: ブラック
 近似マンセル値
 N1



E
 近似マンセル値
 5Y8/1

組立方法



- 1.(下)パネル止めとコノ字金具を組付けます。
- 2.(下)パネルを組付けます。
- 3.サイドパネルを組付けます。
- 4.前後パネルを挟みます。
- 5.(上)パネル止めを組付けます。
- 6.(上)パネルを組付けます。