

端子台ボックス


Webなら盤・キャビネット5万点以上取扱い!

ミスミ

扉式DINレール付タイプ

2D CAD 鉛入ベース 固定サイズ スチール


穴有りタイプ

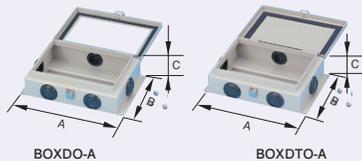

BOXDO-A

BOXDTO-A

穴なしタイプ

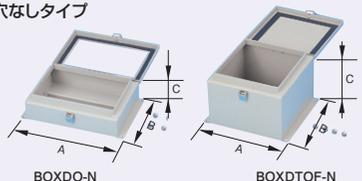

BOXDO-N

BOXDTOF-N

ココが
特長

DINレール付の扉式中継用ボックスです!

- 扉が開閉するタイプの中継ボックスです。
- フタは「窓あり」と「窓なし」の2タイプから選択できます。
- DIN規格35mmレールを取付けています。



●本体は防水・防塵構造ではありません。
●DINレールは溶接しているため、取り外しは出来ません。
●表面処理は焼付塗装(塗装色5Y7/1)になります。



Order
注文例

型番
BOXDTON-A120

在庫品

CAD

寸法表

型番	サイズ(単位:mm)					
	A	B	C	S	T	
BOXDO-N BOXDO-N BOXDTO-A BOXDO-A	80	100	105	50 MAX	80	55
	105	125	105		105	80
	120	140	105		120	95
	150	170	105		150	125
	220	240	105		220	195
	255	275	125		255	230
BOXDOF-N BOXDTOF-N BOXDOF-A BOXDTOF-A	290	310	125	95 MAX	290	265
	360	380	125		360	335
	120	140	125		120	95
	220	240	125		220	195

*BOXDO-Aタイプは290,360の商品はございません。
*BOXDTO-Nタイプは255,290,360の商品はございません。
*BOXDO-Nタイプは290,360の商品はございません。



1台単位

■穴有り窓無し


型番	¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10~49個	自重(g)
BOXDTO-A 80	WEBでご確認 お願いします。		509
BOXDTO-A 105			604
BOXDTO-A 120			680
BOXDTO-A 150			814
BOXDTO-A 220			1106
BOXDTO-A 255			1380
BOXDTO-A 290			1571
BOXDTO-A 360			1870
BOXDTOF-A 120			1027
BOXDTOF-A 220			1657

■穴無し窓無し

型番	¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10~49個	自重(g)
BOXDO-N 80	WEBでご確認 お願いします。		519
BOXDO-N 105			609
BOXDO-N 120			682
BOXDO-N 150			793
BOXDO-N 220			1123
BOXDOF-N 120			1058
BOXDOF-N 220			1626


外形図(低背タイプ)

(単位:mm)

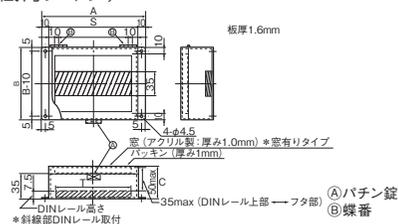

外形図(深底タイプ)

(単位:mm)

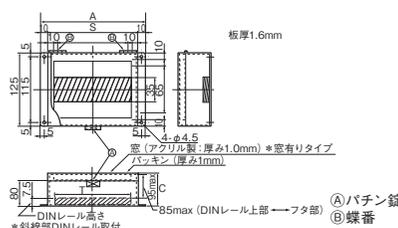

■穴有り窓有り

型番	¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10~49個	自重(g)
BOXDO-A 80	WEBでご確認 お願いします。		509
BOXDO-A 105			604
BOXDO-A 120			680
BOXDO-A 150			814
BOXDO-A 220			1106
BOXDO-A 255			1380
BOXDOF-A 120			928
BOXDOF-A 220			1448

■穴無し窓有り

型番	¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10~49個	自重(g)
BOXDO-N 80	WEBでご確認 お願いします。		481
BOXDO-N 105			552
BOXDO-N 120			611
BOXDO-N 150			702
BOXDO-N 220			971
BOXDOF-N 120			1184
BOXDOF-N 220			959
BOXDOF-N 220			1417