

## ミスミ

### 圧接バネロックタイプ(オス)



オス  
57F-30360-20S

圧接 金メッキ 信号用 プリント 盤内配線 2D CAD

在庫品



#### 工数削減、一括圧接バネロックオスコネクタ


●一括圧接にて電線接続が行えるオールプラスチック製のオスコネクタです。



- ・ネジロック式のものとは結合できません。(ロック方式が違うため)
- ・結線は圧接式ですので、専用圧接工具またはミスミ取扱いの簡易圧接工具(0524ページ)をご使用ください。
- ・なお、ミスミ取扱簡易工具で結線をした場合は、圧接後十分な確認を行ってからご使用ください。

#### 外形図 ◆プラグ(オス)

(単位: mm)

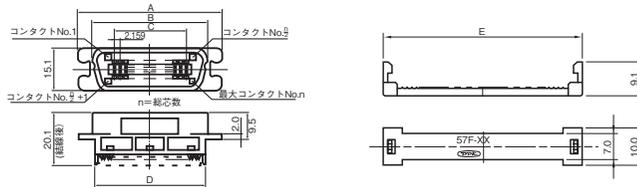

Order  
注文例

型番  
57F-30140-20S




1個単位

製造元: 第一電子工業

型番	芯数	A	B	C	D	E	¥通常単価		重量 g
							1~9個	10個以上	
57F-30140-20S	14	37.82	28.60	12.954	23.2	25.1	WEBでご確認 お願いします。	7.0	
57F-30240-20S	24	48.64	39.40	23.749	36.3	38.2		10.5	
57F-30360-20S	36	61.62	52.20	36.703	51.5	53.4		14.4	
57F-30500-20S	50	76.74	67.22	51.816	68.5	70.4		18.7	

## ミスミ

### 圧接バネロックタイプ(メス)

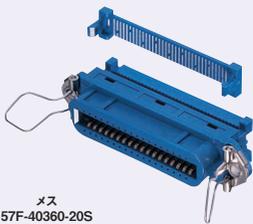

メス  
57F-40360-20S

圧接 金メッキ 信号用 プリント 盤内配線 2D CAD

在庫品



#### 工数削減、一括圧接バネロックメスコネクタ


●一括圧接にて電線接続が行えるオールプラスチック製のメスコネクタです。中継用、パネルマウント用と両方に使い分けられます。



- ・ネジロック式のものとは結合できません。(ロック方式が違うため)
- ・結線は圧接式ですので、メーカー指定の専用圧接工具またはミスミ取扱いの簡易圧接工具(0524ページ)をご使用ください。
- ・なお、ミスミ取扱簡易工具で結線をした場合は、圧接後十分な確認を行ってからご使用ください。


#### 外形図 ◆ソケット(メス)

(単位: mm)

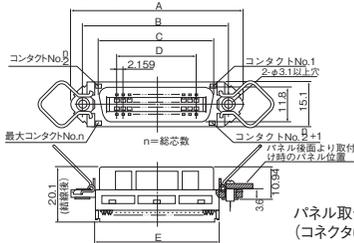


#### ●パネルカット寸法図

〈パネル前面より取り付け時〉

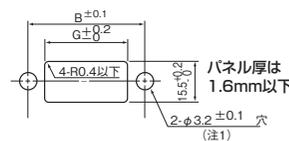

〈パネル後面より取り付け時〉

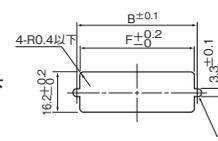

※取付は固定用  
パネを一度取り  
はずしてから  
行ってくだ  
さい。

パネル厚は  
1.6mm以下

パネル取付用ネジはM3×0.5  
(コネクタには付属していません)



1個単位

製造元: 第一電子工業



Order  
注文例

型番  
57F-40140-20S

型番	芯数	A	B	C	D	E	F	G(注2)		¥通常単価	重量 g
								ストレーンリリーフなし	ストレーンリリーフあり		
57F-40140-20S	14	44.00	36.00	25.2	12.954	23.2	35.30	23.7	25.6	WEBでご確認 お願いします。	9.6
57F-40240-20S	24	54.78	46.78	36.1	23.749	36.3	46.08	36.8	38.7		13.0
57F-40360-20S	36	67.74	59.74	48.9	36.703	51.5	59.04	52.0	53.9		16.8
57F-40500-20S	50	82.85	74.85	64.0	51.816	68.5	74.15	69.0	70.9		21.2

(注1) 50芯のプラスチックストレーンリリーフ使用の場合はM3×0.5ネジのタップ加工をしてください。  
(注2) ストレーンリリーフなしの時にストレーンリリーフありの寸法で加工しても使用はできません。

- 在庫品は、ご希望によりPMG: 00迄のご注文で当日出荷致します。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。