


ミスミ

インサートホルダー

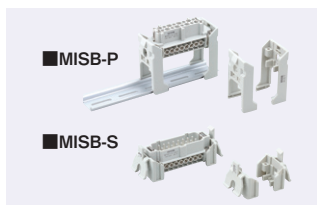

ココが特長

- ミスミオリジナル 低価格インサートホルダー**
- DINレールへ取り付けで使用する場合のインサートホルダーです。
  - オスインサートホルダー(写真左)
  - メスインサートホルダー(写真右)


在庫品

基本仕様

適用DINレール  
DIN EN 60715, 35 x 7.5, 35 x 15  
JIS C 2812, TH35 x 7.5, TH35 x 15



・A型・D型インサートには、使用できません。  
ご注意

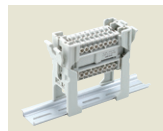

1個単位



型番	タイプ	材質	適用インサート	重量	¥通常単価
					1~5個
MISB-P	オス	PC	E・DD型	10	WEBでご確認 お願いします。
MISB-S	メス	PC	E・DD型	9	




Order  
注文例

型番
MISB-P


外形図

(単位: mm)

■MISB-P

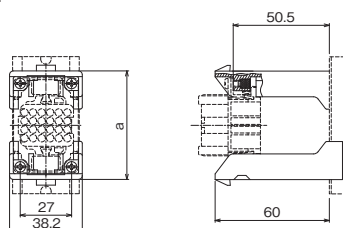

■MISB-S

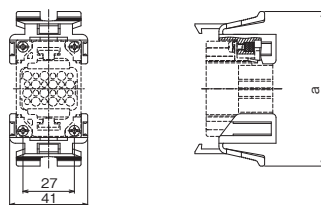

(注1) インサートをDINレールに取り付けるホルダーです。  
(注2) 適用インサートサイズは次の通りです。

適用芯数		0
E型	DD型	
6	24	57.0
10	42	70.0
16	72	90.5
24	-	117.0

(注1) 本品は、インサート単体で着脱ができるロック機構付きホルダーです。  
(注2) 適用インサートサイズは次のとおりです。


E型(芯数)	DD型(芯数)	a(mm)
6	24	81.0
10	42	94
16	72	114.5

(注3) 適用DINレールは次の通りです。  
DIN EN 60715-35x7.5, 35x15  
JIS C 2812 TH35-7.5, TH35-15

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

商品紹介

ミスミのHanコネクタシリーズ

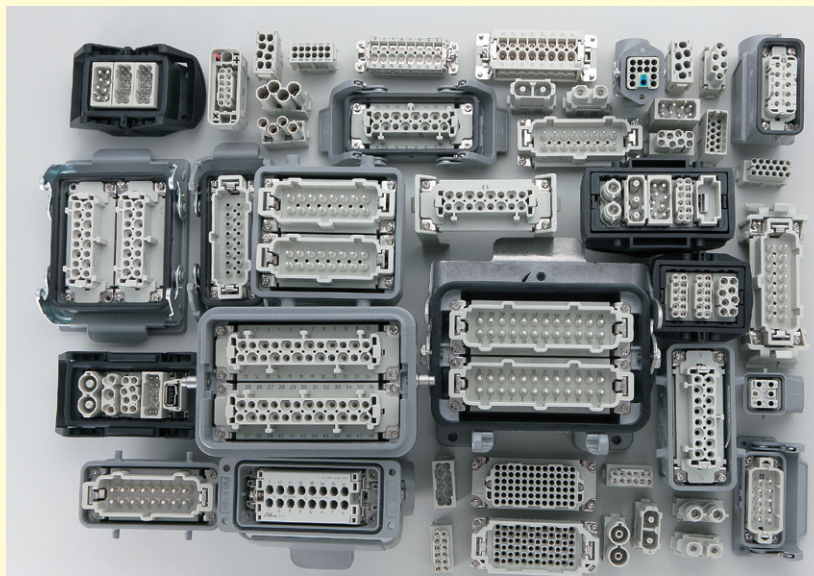

Hanコネクタ

➔ 117ページ

ミスミ  
防水コネクタ

➔ 102ページ

Heavy duty

➔ 96ページ