

第一電子工業

日本航空電子工業

ミスミ

MS3106 ストレートプラグ



MIL ハンタ 銀メッキ

●標準キー位置
在庫品

4 日日出荷

ココが特長

電源用から信号用まで幅広い用途に使用可能

- MIL-DTL-5015 (MIL-C-5015) 準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- ストレートプラグの適合相手は、中継アダプタ(●137ページ)/パネル取付レセプタクル(●134ページ)になります。

基本仕様


仕様に関しては●135ページ



ご注意

- ・MMSシリーズはキー位置変更に対応できません。
- ・他社製品MSコネクタ同士の適合は可能ですが、メーカーによって寸法や特性が異なる場合もございます。ご使用前には十分確認を行って下さい。
- ・防水タイプのMSコネクタ/ケーブルクランプと適合は可能ですが、防水性は無くなりますのでご注意ください。
- ・シェルサイズが14S、24、28のMMSコネクタのバックシェルは分解できません。また、インシュレータの材質はゴムになります。

外形図

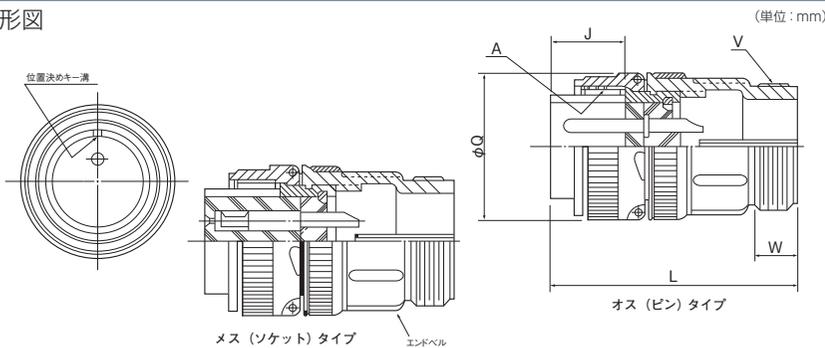


ex Example 使用方法



シェルサイズ	結合ネジ Aネジ	有効ネジ長 J±0.3	全長 L以下	外径 φQ±0.8	ケーブルクランプ取付 Vネジ	ネジ長さ W以上
10SL	5/8-24UNEF-2B	13.49	34.9	22.22	5/8-24UNEF-2A	9.53
12S	3/4-20UNEF-2B	13.5	42.8	25.4	5/8-24UNEF-2A	9.5
14S	7/8-20UNEF-2B	13.5	42.8	28.6	3/4-20UNEF-2A	9.5
16S	1-20UNEF-2B	13.5	42.8	31.8	7/8-20UNEF-2A	9.5
16	1-20UNEF-2B	18.3	52.4	31.8	7/8-20UNEF-2A	9.5
18	1-1/8-18UNEF-2B	18.3	52.4	34.1	1-20UNEF-2A	9.5
20	1-1/4-18UNEF-2B	18.3	55.6	37.3	1-3/16-18UNEF-2A	9.5
22	1-3/8-18UNEF-2B	18.3	55.6	40.5	1-3/16-18UNEF-2A	9.5
24	1-1/2-18UNEF-2B	18.3	58.7	43.7	1-7/16-18UNEF-2A	9.5
28	1-3/4-18UNS-2B	18.3	58.7	50.0	1-7/16-18UNEF-2A	9.5
32,32A	2-18UNS-2B	18.3	61.9	56.4	1-3/4-18UNS-2A	11.1
36	2-1/4-16UN-2B	18.3	61.9	62.7	2-18UNS-2A	12.7

組み合わせ方法

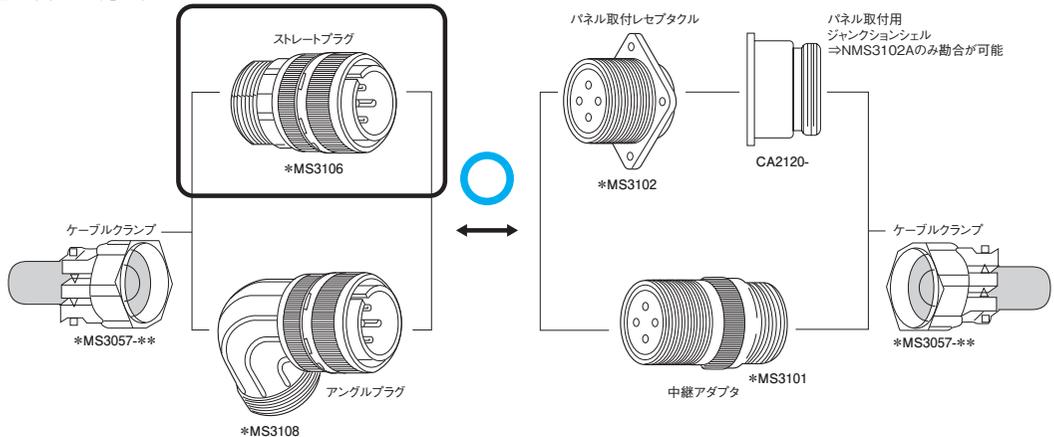

※結合は○印の関係においてオスとメスの組み合わせで行ってください。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。