

第一電子工業

日本航空電子工業

ミスミ

## MS3101 中継アダプタ



MIL ハンダ 銀 メッキ

●標準キー位置

●在庫品

4 日目出荷

ココが特長

### ケーブルの延長が機器間の中継に有効

- MIL-DTL-5015 (MIL-C-5015) 準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- 中継アダプタの適合相手は、ストレートプラグ(●171ページ)/アングルプラグ(●174ページ)になります。

基本仕様


仕様に関しては●168ページ～



ご注意


- ・MMSシリーズはキー位置変更に対応できません。
- ・他社製品MSコネクタ同士の適合は可能ですが、メーカーによって寸法や特性が異なる場合もございます。ご使用前には十分確認を行って下さい。
- ・防水タイプのMSコネクタ/ケーブルクランプと適合は可能ですが、防水性は無くなりますのでご注意ください。
- ・シェルサイズが14S、24、28のMMSコネクタのバックシェルは分解できません。また、インシュレータの材質はゴムになります。

### 外形図

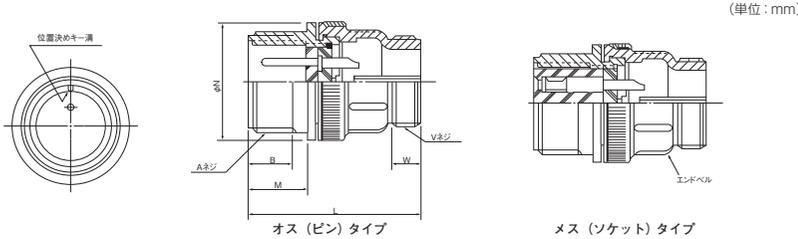

シェルサイズ	結合ネジ Aネジ	寸法(mm)					
		有効ネジ長 B以上	全長 L以下	フランジまでの長さ M <sup>④</sup>	外径 φN以下	ケーブルクランプ取付 Vネジ	ネジ長さ W以上
12S	3/4-20UNEF-2A	9.5	42.88	14.3	26.97	5/8-24UNEF-2A	9.5
14S	7/8-20UNEF-2A	9.5	42.88	14.3	29.36	3/4-20UNEF-2A	9.5
16S	1-20UNEF-2A	9.5	42.88	14.3	31.75	7/8-20UNEF-2A	9.5
16	1-20UNEF-2A	15.9	52.37	19.0	31.75	7/8-20UNEF-2A	9.5
18	1-1/8-18UNEF-2A	15.9	52.37	19.0	34.14	1-20UNEF-2A	9.5
20	1-1/4-18UNEF-2A	15.9	55.58	19.0	37.31	1-3/16-18UNEF-2A	9.5
22	1-3/8-18UNEF-2A	15.9	55.58	19.0	40.49	1-3/16-18UNEF-2A	9.5
24	1-1/2-18UNEF-2A	15.9	58.72	19.0	43.66	1-7/16-18UNEF-2A	9.5
28	1-3/4-18UNS-2A	15.9	58.72	19.0	50.01	1-7/16-18UNEF-2A	9.5
32,32A	2-18UNS-2A	15.9	61.93	19.0	56.36	1-3/4UNS-2A	11.1
36	2-1/4-16UN-2A	15.9	61.93	19.0	62.71	2-18UNS-2A	12.7

### 組み合わせ方法

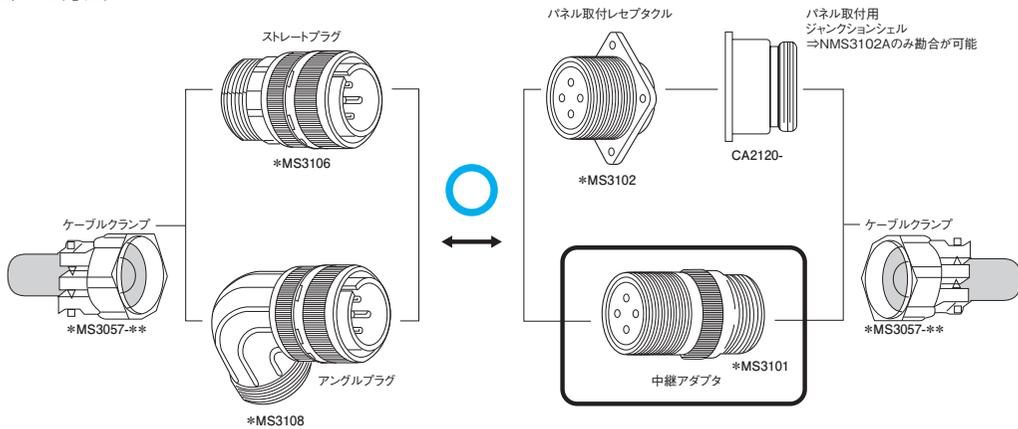

※結合は○印の関係においてオスとメスの組み合わせで行ってください。

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

耐環境  
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ  
(防水)

ネジ式  
NCS/NJC

ネジ式小型  
PLT/RO3  
コネクタ

ネジ式  
(防水)  
NWPC/NJW

ネジ式(防水)  
RO4/XS2

丸型防水

ネジ式  
NET

ネジ式  
CE05/  
JL04V/693

パナネットロック  
NB01/CE01/  
JL05

ワンタッチロック  
NR/PRC03/  
PRC04

ワンタッチロック  
PRC05/  
HR10

丸型  
HR25/RM/  
JR/SRCN

ワンタッチロック  
NRW

ワンタッチロック  
CM10/JN1/  
XS5

差込型・  
ミニDIN  
コネクタ

XLR

JM・その他