

ミスミ

## DMS3101 中継アダプタ (防水)



UL MIL IP67 ハンダ 銀メッキ 信号用 電源用 モーター 盤間接続

●標準キー位置

4 日目出荷

ココが特長

ケーブルの延長や機器間の中継に最適  
 本商品は第一電子工業の商品にバックシェルを加えたミスミ型番の商品となります

- D190シリーズ+バックシェル構成です。
- ストレートプラグ、アングルプラグと嵌合するコネクタです。
- キー位置変更の指定をすることにより、誤挿入の防止ができます。▶169ページ

基本仕様

仕様に関しては▶163~



●嵌合は必ずオス(ピン)とメス(ソケット)の組合せにしてください。

角型コネクタ

基板間コネクタ


丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ

### 外形図

(単位:mm)

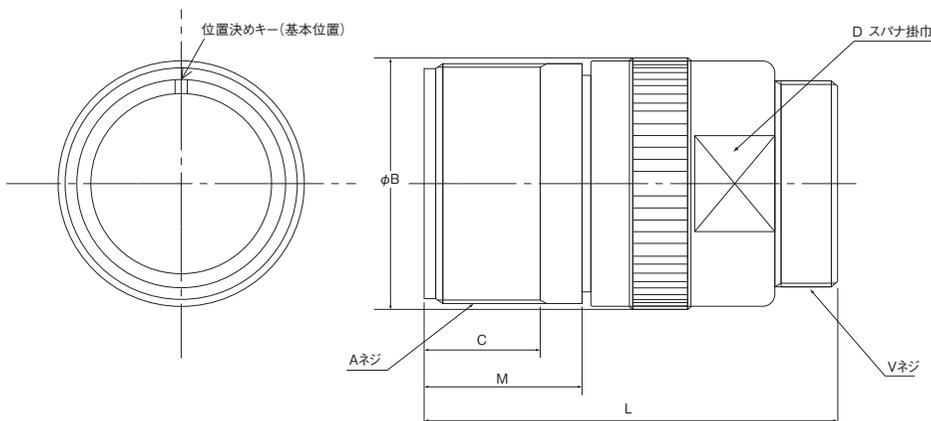

シェルサイズ	結合ネジ A	寸法(mm)					ケーブルクランプ取付Vネジ
		L±0.5	φB	C以上	M <sub>取付</sub>	D	
10SL	5/8-24UNEF-2A	35.5	18.6	9.53	16.38	17.9	5/8-24UNEF-2A
12S	3/4-20UNEF-2A	38	21.6	9.53	16.38	20.8	5/8-24UNEF-2A
14S	7/8-20UNEF-2A	42	22.3	9.53	16.38	20.4	3/4-20UNEF-2A
16S	1-20UNEF-2A	44.0	26.5	7.7	16.38	23.4	7/8-20UNEF-2A
16	1-20UNEF-2A	54.5	26.5	15.88	22.25	23.4	7/8-20UNEF-2A
18	1-1/8-18UNEF-2A	56	30.5	15.88	22.25	26.7	1-20UNEF-2A
20	1-1/4-18UNEF-2A	59	35.0	15.88	22.25	31.6	1-3/16-18UNEF-2A
22	1-3/8-18UNEF-2A	59	36.5	15.88	22.25	32.4	1-3/16-18UNEF-2A
24	1-1/2-18UNEF-2A	65	40.0	15.88	23.83	36.6	1-7/16-18UNEF-2A
28	1-3/4-18UNS-2A	70.5	47.2	15.88	23.83	40.0	1-7/16-18UNEF-2A
32,32A	2-18UNS-2A	77	51.4	15.88	25.43	47.0	1-3/4-18UNS-2A
36	2-1/4-16UN-2A	82.5	58.4	15.88	25.43	53.1	2-18UNS-2A



Order  
注文例

型番	シェルサイズ	配列番号	コンタクト形状	ケーブル引出方向
DMS3101A	12S	3	P	BSS

中継アダプタ	勘合相手			MSコネクタ 組立サポート工具
	ストレートコネクタ	アングルコネクタ	防水ケーブルクランプ	
DMS3101A	DMS3106A ▶195ページ	DMS3108A ▶197ページ	CE3057 ▶214ページ	MSJG ▶205ページ

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。