

ミスミ

MUML圧着済コンタクトケーブル



ココが  
特長

専用工具不要! 短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
- 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。


1m(青、白、黒)



上記以外



外形イメージ図

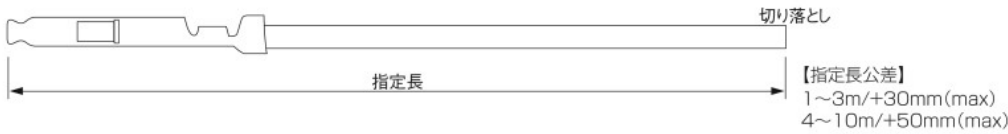

1バック単位 50本入



Order  
注文例

型番	-	色	-	長さ
171639-16	-	D	-	1

型番	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長 (m)/50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	1日目	3日日出荷					使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
171639-16	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	1	2	3	5	7	10	AWG16	UL1007 タイプ	171639-1	885
170366-18				2	3	5	7	10	AWG18	170366-1		600	
170365-22				2	3	5	7	10	AWG22	170365-1		300	
171638-16	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	1	2	3	5	7	10	AWG16		171638-1	885
170364-18				2	3	5	7	10	AWG18	170364-1		600	
170363-22				2	3	5	7	10	AWG22	170363-1		300	

WEBでご確認  
お願いします。

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが  
特長

ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの試作、  
保守用簡易圧着工具


- ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
- 共通仕様・使用方法はP349ページをご確認下さい。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。




外形図

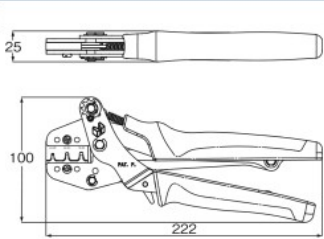

Order  
注文例

型番
MSHT-A04

圧着方法

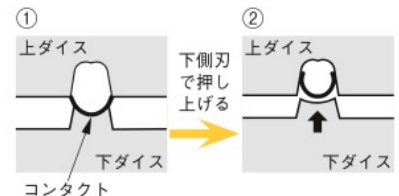

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。



1丁単位

型番	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線		重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
				AWG	被覆外径φmm		1T	2T~
MSHT-A04	ミニユニバーサル メーテンロック	170363-1	オス(ピン)	26~22	1.2~1.8	600	WEBでご確認 お願いします。	
		170364-1		22~18	1.5~2.4			
		171638-1		20~16	2.0~3.2			
		170365-1	メス(ソケット)	26~22	1.2~1.8			
		170366-1		22~18	1.5~2.4			
		171639-1		20~16	2.0~3.2			