

ミスミ

UML圧着済コンタクトケーブル

ココが
特長

専用工具不要! 短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
- 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

 
1m(青、白、黒)

在庫品

上記以外

3 日日出荷

外形イメージ図



1バック単位 50本入

Order
注文例

型番 - 色 - 長さ
350551-14 - D - 1

型番	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長 (m) /50本バック単価							部品仕様			重量 1m (g)
		在庫 (1m) 非在庫 (2m~)	非在庫	1日目	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
				1	2	3	5	7	10					
350551-14	メス (ソケット)	B (青)	A (茶)	WEBでご確認 お願いします。							AWG14	UL1007 タイプ	350551-1	1,580
350689-18		C (白)	E (赤)								AWG18		350689-1	605
350552-14	オス (ピン)	D (黒)	F (黄)								AWG14		350552-1	1,580
350690-18			G (緑)								AWG18		350690-1	610

ミスミ

オリジナル手動圧着工具

ココが
特長ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの試作、
保守用簡易圧着工具

- ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
- 共通仕様・使用方は③349ページをご確認下さい。




- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。

Order
注文例

型番
MSHT-A05


在庫品

外形図

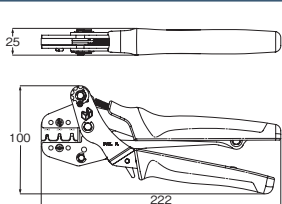

1丁単位

圧着方法

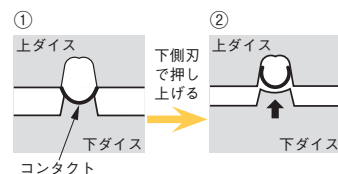

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。

型番	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線			重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-A05	ユニバーサル メーテンロック	350690-1	オス(ピン)	24~18	0.2~0.89	1.02~2.54	600	WEBでご確認 お願いします。	
		350552-1		20~14	0.5~2.27	3.30~5.08			
		350689-1	メス(ソケット)	24~18	0.2~0.89	1.02~2.54			
		350551-1		20~14	0.5~2.27	3.30~5.08			

e-CON

CC-Link
ワンタッチオリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eコネクタ

EH/XH/NH
コネクタVH/PH
コネクタEL/SM/
1625/31915051/5045/
5559/5557CB01/CLO7
コネクタDeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ