


ミスミ

PH圧着済コンタクトケーブル

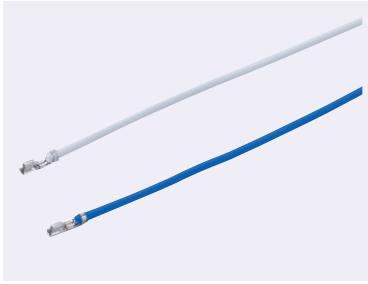

ココが
特長

専用工具不要! 短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/バックで販売します




- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)
在庫品

上記以外
3 日目出荷

外形イメージ図

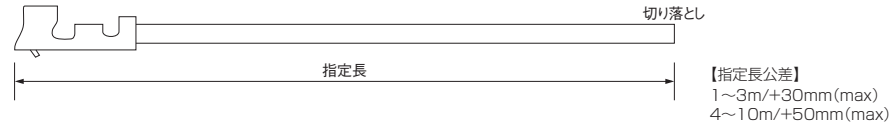

1バック単位 50本入



Order
注文例

型番 - 色 - 長さ
BPH002-24 - D - 1

型番	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長 (m) / 50本バック単価						部品仕様			重量 1m (g)
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
				1	2	3	5	7	10				
BPH002-24	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	WEBでご確認 お願いします。						AWG24	UL1007 タイプ	BPH-002T- P0.5S	222

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが
特長

PHシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- PHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
- 共通仕様・使用方法は③349ページをご確認下さい。
- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



ご注意




Order
注文例

型番
MSHT-J04


在庫品

外形図

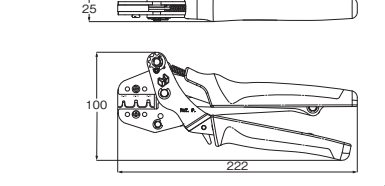

1丁単位

圧着方法

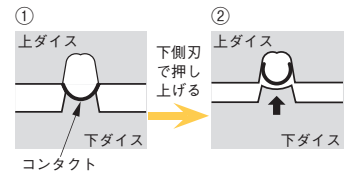

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。

型番	適合 シリーズ	適合 コンタクト	適用電線			重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
			AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-J04	PH	BPH-002T-P0.5S	30~24	0.05~0.22	0.9~1.5	600	WEBでご確認お願いします。	

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。