

ミスミ

1625圧着済コンタクトケーブル



ココが特長

- 専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**
- 圧着済ケーブルのバック販売です
 - ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
 - 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
 - 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
 - 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。


1m(青、白、黒)

在庫品

上記以外

3 日日出荷

外形イメージ図

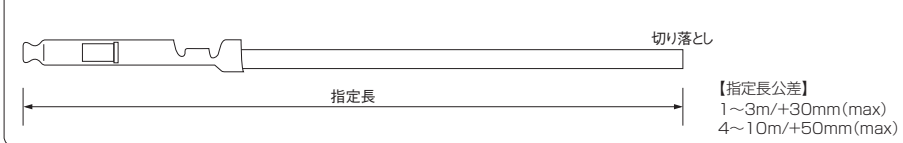

1バック単位 50本入



Order 注文例

型番 - 色 - 長さ
1561T-18 - D - 1

| 型番 | コンタクトタイプ | ケーブル色指定 | | ¥通常単価 指定長 (m) / 50本バック単価 | | | | | | 部品仕様 | | 重量 1m (g) |
|----------|--------------|--------------------|------|--------------------------|---|---|---|---|----|--------|---------------|-----------------|
| | | 在庫(1m) 非在庫(2m~) | 非在庫 | 3日日出荷 | | | | | | 使用ケーブル | 使用コンタクト 型番 | |
| | | | | 1日 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | | | |
| 1561T-18 | メス (ソケット) | B(青) | A(茶) | WEBでご確認 お願いします。 | | | | | | AWG18 | 1561TL | 610 |
| 1855T-22 | | C(白) | E(赤) | | | | | | | AWG22 | 1855TL | 310 |
| 1560T-18 | オス (ピン) | D(黒) | F(黄) | | | | | | | AWG18 | 1560TL | 610 |
| 1854T-22 | | G(緑) | G(緑) | | | | | | | AWG22 | 1854TL | 310 |

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが特長

- 1625シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**
- 1625シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
 - 共通仕様・使用方法は③349ページをご確認下さい。
 - ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
 - ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
 - ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
 - ・ダイス一体型ツールです。
 - ・この工具は校正出来ません。




製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。




Order 注文例

型番
MSHT-M01

在庫品

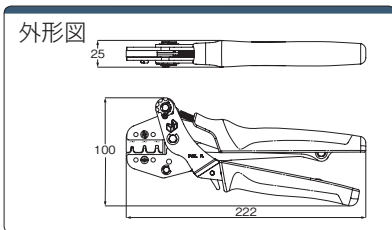

1丁単位

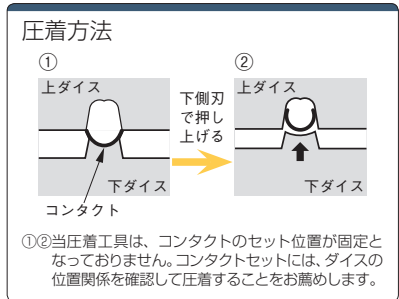

| 型番 | 適合シリーズ | 適合コンタクト | コンタクトタイプ | 適用電線 | | 重量 (g) | ¥通常単価 ¥スライド単価 | |
|----------|--------|---------|----------|----------|----------------------|--------|--------------------|-----|
| | | | | AWG | 導体断面積mm ² | | 1丁 | 2丁~ |
| MSHT-M01 | 1625 | 1854TL | オス(ピン) | 28~22 | 0.08~0.3 | 600 | WEBでご確認 お願いします。 | |
| | | 1560TL | | 24~18 | 0.2~0.75 | | | |
| | | 1855TL | 28~24 | 0.08~0.2 | | | | |
| | | 1561TL | 24~20 | 0.2~0.5 | | | | |

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ