

ミスミ

5559/5557圧着済コンタクトケーブル



ココが
特長

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
- 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。


1m(青、白、黒)

在庫品

上記以外

3 日日出荷

外形イメージ図

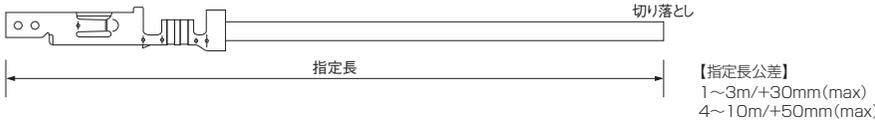

1バック単位 50本入



Order
注文例

型番 - 色 - 長さ
5556PBT3-16 - D - 1

型番	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長 (m) / 50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番	
				1日	2	3	5	7	10			
5556PBT3-16	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶)	WEBでご確認 お願いします。						AWG16	5556PBT3L	882
5556T-18			E(赤)							AWG18	5556TL	602
5558PBT3-16	オス (ピン)	F(黄) G(緑)	AWG16							5558PBT3L	882	
5558T-18			AWG18							5558TL	602	

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが
特長

5559/5557シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- 5559/5557シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
- 共通仕様・使用法は[▶349ページ](#)をご確認下さい。
- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



ご注意




Order
注文例

型番
MSHT-M04


在庫品

外形図

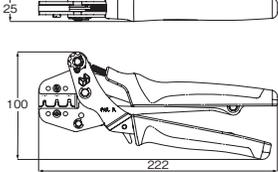

1丁単位

圧着方法

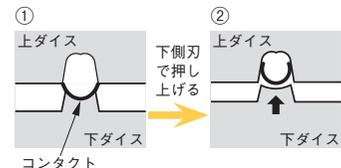

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。

型番	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線			重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-M04	5559/5557	5558TLS	オス(ピン)	24~18	0.2~0.8	1.3~3.1	600	WEBでご確認 お願いします。	
		5558PBT3LS		16	1.2	3.1MAX			
		5556TLS	メス(ソケット)	24~18	0.2~0.8	1.3~3.1			
		5556PBT3LS		16	1.2	3.1MAX			

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

EIコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ