

住鋳テック

ソケットハウジング



300V レバーロック 圧着 IP64 中継 信号用 屋外配線 2D CAD

在庫品

ココが特長 防水パッキンで高い防水性を発揮し、更に大電流に対応

●メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。


基本仕様 定格電圧：300V
定格電流：10A (3芯以下)、5A (4芯以上)
防水性能：IP67 (3芯以下)、IP×3 (4芯以上)
※防水パッキン使用時

その他仕様：④424ページ

⚠ 別売防水パッキンが必要となります。④426ページ
・1、2、3芯と4、6、9芯では形状タイプが異なります。
ご注意

外形図

(単位：mm)

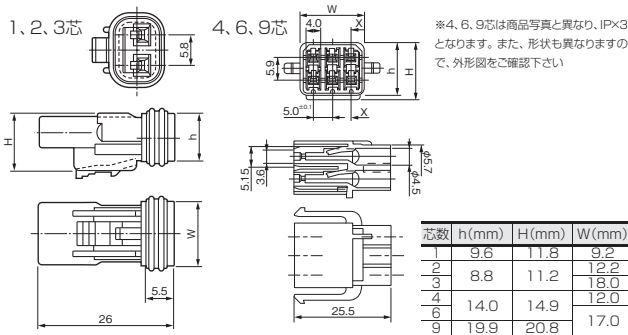

Order 注文例

型番

CL07D01A

¥

1パック単位 10個入

型番	芯数	¥通常単価 1～9パック
CL07D01A	1	WEBでご確認 お願いします。
CL07D02A	2	
CL07D03A	3	
CL07A04F	4	
CL07A06F	6	
CL07A09F	9	

住鋳テック

コンタクト



圧着 スメッキ

在庫品

ココが特長 CL07防水ハウジング専用コンタクト

●CL07A/Dシリーズのソケットハウジング、プラグハウジング専用コンタクトです。

⚠ 圧着は推奨の専用工具(④427ページ)で行なって下さい。
・他のシリーズのコネクタは使えません。
・適合する電線サイズを必ずお使い下さい。
ご注意

Order 注文例

型番

215001-2M

コンタクト、電線、ハウジングの対応

注：()内は参考値です

コンタクト		電線仕様			圧着工具	ハウジング		図面寸法 (mm)				重量 (g)	
型番	極性	被覆外径	適合電線	電線剥き長		型番	タイプ	断面 A-A		断面 B-B			
								W	H	W	H		
215001-2M	オス	φ2.6以下	AWG22～20 (0.3～0.5mm ²)※	4.5～5.0mm	HT-3363FM、SW-E ④27ページ	CL07*0*M	プラグ	4.3	4.3	2.1	2.2	0.37	
215002-2M	メス					CL07*0*A(F)	ソケット					0.32	
215003-2M	オス	φ3.1以下	AWG20～16 (0.5～1.25mm ²)※			CL07*0*M	プラグ			4.4	2.8	2.8	0.37
215004-2M	メス					CL07*0*A(F)	ソケット			4.3			2.7


¥

1パック単位 100個入

型番	¥通常単価 1～9パック
215001-2M	WEBでご確認 お願いします。
215002-2M	
215003-2M	
215004-2M	

外形図

(単位：mm)

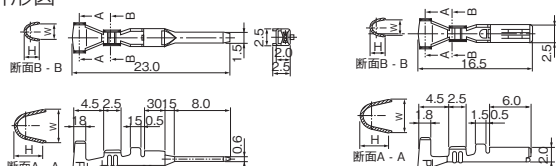

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。