


ミスミ

NA3UCSB UL/CE対応シールド付

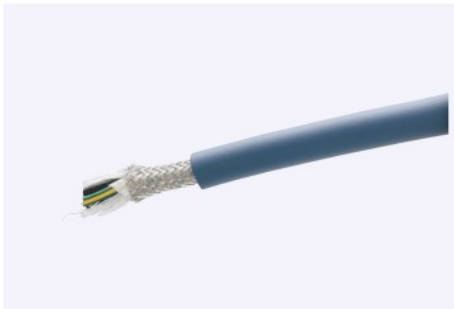

UL AWM 300V 300V/500V 欧州規格 c-UL VW-1 FT-1 1重シールド 耐油

在庫品 ストック T
 1~99m(5本まで) **巻末-9** 当日出荷 ¥1,000/本
2 日日出荷
 100m(2本まで) **巻末-9** 翌日出荷 ¥500/本
 ※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

ココが特長 300V UL/CE対応のシールド付ケーブルです

電気用品安全法を取得していません。



ご注意

- ・欧州規格の定格電圧の表示方法については**OP1677④**をご確認ください。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
- ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、返品はできませんのでご注意ください。
- ※単価は全てm当りの単価です。
- 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
- ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWGサイズ	芯数	販売単位 全長 ^③ もしくは 指定長	¥スライド単価			通常 出荷日	通常 出荷日	¥指定長単価				通常 出荷日					
				1000m (100m×10 ^②)	500m (100m×5 ^②)	100m(巻) ×3本 ^①			99~50m	49~20m	19~10m	9~1m						
				メートル 単価 ^②	メートル 単価 ^②	メートル 単価 ^②			メートル 単価 ^②	メートル 単価 ^②	メートル 単価 ^②	メートル 単価 ^②		メートル 単価 ^②				
NA3UCSB	20	2	1 ~ 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	201	211	224	232	在庫品	274	370	400	470	在庫品					
		3		220	229	244	254	在庫品	300	403	437	512	在庫品					
		4		209	218	231	240	在庫品	332	456	494	578	在庫品					
		6		289	302	321	332	在庫品	459	632	681	792	在庫品					
		8		466	486	517	536	T	1日目	635	T/A	855	T/A	928	T/A	1,088	T/A	2日目
		10		551	576	612	635	T	1日目	753	T/A	1,015	T/A	1,101	T/A	1,292	T/A	2日目
	18	12		616	645	684	711	T	1日目	841	T/A	1,134	T/A	1,232	T/A	1,446	T/A	2日目
		16		768	802	852	885	T	1日目	1,048	T/A	1,413	T/A	1,535	T/A	1,803	T/A	2日目
		20		930	970	1,032	1,070	T	1日目	1,269	T/A	1,710	T/A	1,856	T/A	2,181	T/A	2日目
		2		214	224	237	246	T	在庫品	287	377	402	462	在庫品				
		3		260	272	289	299	T	1日目	351	T/A	460	T/A	491	T/A	565	T/A	2日目
		4		236	247	262	273	T	在庫品	370	460	491	565	在庫品				
16	6	363	380	403	414	T	在庫品	491	609	649	774	在庫品						
	8	472	493	518	537	T	1日目	637	T/A	849	T/A	919	T/A	1,021	T/A	2日目		
	10	613	640	679	706	T	1日目	827	T/A	1,085	T/A	1,159	T/A	1,334	T/A	2日目		
	12	744	777	826	858	T	1日目	1,006	T/A	1,319	T/A	1,418	T/A	1,646	T/A	2日目		
	2	237	248	262	273	T	在庫品	319	418	444	508	在庫品						
	3	289	302	321	332	T	1日目	389	T/A	510	T/A	545	T/A	628	T/A	2日目		
14	4	346	361	384	398	T	在庫品	465	609	649	744	在庫品						
	6	444	464	492	512	T	1日目	599	T/A	785	T/A	837	T/A	962	T/A	2日目		
	8	444	464	492	512	T	1日目	599	T/A	785	T/A	837	T/A	962	T/A	2日目		
	10	726	759	806	837	T	1日目	980	T/A	1,285	T/A	1,365	T/A	1,562	T/A	2日目		
12	2	355	370	393	408	T	在庫品	527	627	668	768	在庫品						
	3	422	441	469	486	T	在庫品	621	732	777	889	在庫品						
10	4	508	531	564	585	T	在庫品	748	896	1,067	1,234	在庫品						

WEBでご確認
 お願いします。

WEBでご確認
 お願いします。



ご注意

- ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
- ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 - ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 - ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 - ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 - ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order
 注文例

型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ
NA3UCSB - 20 - 2 - 10

※「:」(半角括弧)、「1」: イチ、「I」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。