


ミスミ

NA3VC UL対応

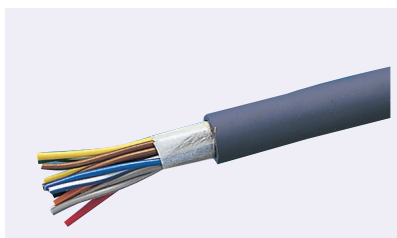

ココが
特長

300V ULAWM規格の
信号用ケーブル

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス
ト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、
キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干
変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。



在庫品

1~99m(5本まで)

2 日日出荷

100m(2本まで)

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通
常出荷日をご覧ください

ストック T

巻末-9

当日出荷 ¥1,000/本

ストック A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本

※ストック対象商品は
下記価格表内の「T」
もしくは「A」が対象と
なります。

サンプル提供

P.1692



1本単位

¥ 1本単位				販売単位	通常 出荷日	通常 出荷日	¥指定長単価				通常 出荷日	
型番	AWG サイズ	芯数・対数 ^{※1} 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	¥通常単価		通常 出荷日	99〜50m	49〜20m	19〜10m	9〜1m		
				100m(巻) ×1〜2本			ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}		
				メートル 単価 ^{※2}			メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}			
NA3VC												
25	1P				44	在庫品	57	73	73	81	在庫品	
	1.5P(3芯)				73	在庫品	76	126	126	142	在庫品	
	2P				55	在庫品	71	91	91	101	在庫品	
	3P				81	在庫品	108	137	137	153	在庫品	
	4P				98	在庫品	128	163	163	183	在庫品	
	5P				112	在庫品	147	189	189	212	在庫品	
	6P				129	在庫品	168	216	216	240	在庫品	
	7P				164	在庫品	217	279	279	311	在庫品	
	8P				207	在庫品	272	350	350	390	在庫品	
	10P				235	在庫品	308	396	396	442	在庫品	
	12P				276	在庫品	360	462	462	517	在庫品	
	15P				500	在庫品	517	870	870	970	在庫品	
	18P				386	在庫品	506	650	650	725	在庫品	
	25P				525	1日目	690	888	888	991	2日目	
	32P				686	1日目	902	1,161	1,161	1,296	2日目	
	23	1P				63	在庫品	81	105	105	117	在庫品
		2P				80	在庫品	103	134	134	149	在庫品
		3P				109	在庫品	140	180	180	201	在庫品
		4P				164	在庫品	217	279	279	311	在庫品
		5P				224	在庫品	293	377	377	422	在庫品
		6P				240	在庫品	317	407	407	454	在庫品
		7P				266	在庫品	348	449	449	500	在庫品
		8P				292	在庫品	385	495	495	553	在庫品
		10P				469	在庫品	589	745	745	824	在庫品
12P					574	在庫品	724	916	916	1,016	在庫品	
18P					661	1日目	868	1,100	1,100	1,246	2日目	
25P					1,082	1日目	1,422	1,830	1,830	2,042	2日目	
21	1P				66	在庫品	84	109	109	121	在庫品	
	2P				83	在庫品	110	141	141	157	在庫品	
	3P				116	在庫品	152	195	195	217	在庫品	
	4P				177	在庫品	212	231	231	236	在庫品	
	5P				238	在庫品	311	399	399	447	在庫品	
	6P				261	在庫品	343	441	441	492	在庫品	
	7P				268	1日目	351	452	452	504	2日目	
	8P				273	在庫品	359	460	460	513	在庫品	
	10P				380	在庫品	499	641	641	716	在庫品	
	19	2				73	在庫品	95	121	121	135	在庫品
3					89	在庫品	115	149	149	165	在庫品	
4					102	在庫品	134	172	172	192	在庫品	
6					135	在庫品	177	227	227	254	在庫品	
8					171	在庫品	223	287	287	320	在庫品	
10					288	在庫品	344	387	387	432	在庫品	
12					349	在庫品	414	465	465	518	在庫品	
16		2				81	在庫品	108	137	137	153	在庫品
	3				98	在庫品	128	163	163	183	在庫品	
	4				125	在庫品	163	210	210	235	在庫品	
	6				302	1日目	360	405	405	451	2日目	
	8				397	在庫品	474	532	532	594	在庫品	



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数

をご指定ください。

※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます

(1条ものでのご注文は承ることができません)。

※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。

Order
注文例

型番 — AWGサイズ — 芯数・対数 — 長さ

NA3VC — 25 — 1P — 10

※AWG25の1.5P、AWG19、AWG16はツイストペア(対絞)ではございません。

※「(」: 半角括弧、「I」: イチ、「II」: アイ、「O」: ゼロ、「O」: オーなど

の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ VONA 配線部品

検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!