


ミスミ

NA6UCRSB 高屈曲 UL/CE シールド付

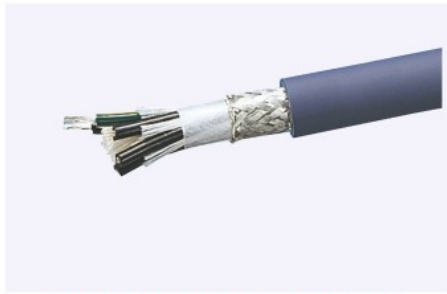

電気用品安全法を取得していません。

UL AWM VW-1 CSA 600V 300V/500V 欧州規格  
より線 1重 シールド 細線化 導体 耐油 耐熱

ココが特長

600V UL・CE対応の可動電源ケーブル

- 屈曲性能において非常に優れております。
- 中心補強紐によって強化された600V定格のUL/CE 対応電源向き可動ケーブル(シールド付)です。(CE: 300/500V定格)



ご注意

- ・ 欧州規格の定格電圧の表示方法についてはOP1677を確認下さい。
- ・ この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、返品はできませんのでご注意ください。

※単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法

[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 ストック T  
1~99m (5本まで) 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本  
2 日日出荷  
100m ストック A  
1 日日出荷 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本  
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWG サイズ	芯数	販売単位 全長 <sup>※3</sup> もしくは 指定長	¥スライド単価			通常 出荷日	通常 出荷日	¥指定長単価				通常 出荷日					
				1000m (100m×10 <sup>※2</sup> )	500m (100m×5 <sup>※2</sup> )	100m(巻) ×3本~			99~50m	49~20m	19~10m	9~1m						
				メートル 単価 <sup>※1</sup>	メートル 単価 <sup>※1</sup>	メートル 単価 <sup>※1</sup>			メートル 単価 <sup>※1</sup>	メートル 単価 <sup>※1</sup>	メートル 単価 <sup>※1</sup>	メートル 単価 <sup>※1</sup>		メートル 単価 <sup>※1</sup>				
NA6UCRSB	20	2	1 5 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	383	399	402	都度見積	437	T	1日目	691	T/A	937	T/A	1,076	T/A	2日目	
		3		422	462	466		508	在庫品	807	T/A	1,022	T/A	1,078	T/A	1,237	T/A	在庫品
		4		482	529	532		579	在庫品	917	T/A	1,163	T/A	1,225	T/A	1,407	T/A	在庫品
		6		735	767	773		842	T	1,333	T/A	1,689	T/A	1,779	T/A	2,044	T/A	2日目
		8		914	953	961		1,046	T	1,657	T/A	2,099	T/A	2,212	T/A	2,541	T/A	2日目
		10		1,022	1,065	1,074		1,168	T	1,852	T/A	2,346	T/A	2,472	T/A	2,840	T/A	2日目
	18	2		2,096	2,186	2,203		2,398	T	3,685	T/A	4,670	T/A	4,921	T/A	5,652	T/A	2日目
		3		401	439	443		481	在庫品	889	T/A	1,149	T/A	1,210	T/A	1,390	T/A	在庫品
		4		494	515	520		595	T	897	T/A	1,137	T/A	1,197	T/A	1,375	T/A	2日目
		6		526	576	580		632	在庫品	1,160	T/A	1,508	T/A	1,589	T/A	1,825	T/A	在庫品
		8		857	938	945		1,028	在庫品	1,632	T/A	2,068	T/A	2,179	T/A	2,503	T/A	在庫品
		10		1,178	1,228	1,238		1,348	T	2,071	T/A	2,623	T/A	2,764	T/A	3,175	T/A	2日目
	16	2		1,348	1,405	1,416		1,549	T	2,370	T/A	3,002	T/A	3,163	T/A	3,634	T/A	2日目
		3		2,161	2,247	2,257		2,482	T	3,814	T/A	4,876	T/A	5,071	T/A	5,847	T/A	2日目
		4		2,370	2,457	2,467		2,702	T	4,139	T/A	5,201	T/A	5,377	T/A	6,300	T/A	2日目
		6		481	551	603		608	在庫品	1,017	T/A	1,327	T/A	1,398	T/A	1,592	T/A	在庫品
		8		610	668	674		732	在庫品	1,354	T/A	1,750	T/A	1,843	T/A	2,118	T/A	在庫品
		10		1,068	1,113	1,123		1,222	T	2,167	T/A	2,828	T/A	2,979	T/A	3,422	T/A	2日目
	14	2		1,554	1,621	1,634		1,778	T	2,735	T/A	3,484	T/A	3,650	T/A	4,194	T/A	2日目
		3		1,887	1,967	1,985		2,159	T	3,317	T/A	4,204	T/A	4,429	T/A	5,088	T/A	2日目
		4		615	674	679		739	T	1,136	T/A	1,438	T/A	1,516	T/A	1,741	T/A	2日目
		6		747	817	825		897	T	1,379	T/A	1,748	T/A	1,842	T/A	2,115	T/A	2日目
		8		893	931	940		1,022	T	1,630	T/A	2,364	T/A	2,491	T/A	2,861	T/A	2日目
		10		1,300	1,355	1,366		1,487	T	2,659	T/A	3,442	T/A	3,627	T/A	4,167	T/A	2日目
12	2	1,985	2,068	2,086	2,270	T	3,482	T/A	4,419	T/A	4,419	T/A	4,713	T/A	2日目			
	3	1,150	1,200	1,209	1,316	T	2,358	T/A	3,049	T/A	3,212	T/A	3,690	T/A	2日目			
	4	1,963	2,046	2,063	2,245	T	3,425	T/A	4,371	T/A	4,371	T/A	4,662	T/A	2日目			
	6	1,491	1,554	1,568	1,707	T	3,053	T/A	3,946	T/A	4,158	T/A	4,777	T/A	2日目			
	8	2,651	2,763	2,786	3,032	T	4,627	T/A	5,903	T/A	5,903	T/A	6,296	T/A	2日目			
	10																	

WEBでご確認  
お願いします。

WEBでご確認  
お願いします。

WEBでご確認  
お願いします。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order  
注文例

型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ  
NA6UCRSB - 20 - 2 - 10

※「:」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなど  
の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

30%細いケーブルベア専用ケーブルあります!



NARVCTSB ミスミオリジナル(1.25mm×4芯)

NA6FURSB ミスミオリジナル(※16AWG×4芯) ※1.25mm相当

大好評!!NA6FURシリーズ OP1439

素材を大幅に見直し、ケーブルベア専用設計する事で、細く仕上げました。是非ご検討下さい。規格、仕様については、各商品ページで必ずご確認下さい。