


ミスミ

NA3MFSB UL規格 シールド付

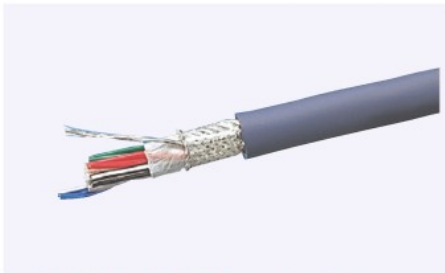

UL AWM VW-1 300V より線 1重 シールド 細線化 導体 ツイストペア 耐熱 耐油

在庫品

ココが特長 300V UL シールド付可動信号ケーブル



ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、返品はできませんのでご注意ください。
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

サンプル提供

☑ P.1692

電気用品安全法を取得しておりません。



1本単位

型番	AWGサイズ	芯数・対数 ^{※3} 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	¥通常単価				
				販売単位 通常 出荷日	100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m
				在庫品	在庫品	在庫品	在庫品	在庫品
メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}	メートル単価 ^{※1}
25	1P	162	216	278	299	371		
	2P	268	356	458	495	614		
	3P	378	502	646	697	865		
	4P	522	692	891	961	1,193		
	5P	645	856	1,102	1,188	1,476		
	6P	738	979	1,260	1,359	1,688		
	7P	800	1,061	1,364	1,470	1,827		
	8P	917	1,220	1,570	1,693	2,104		
	10P	1,210	1,606	2,068	2,230	2,769		
	12P	1,342	1,781	2,293	2,472	3,072		
	18P	1,868	2,482	3,194	3,443	4,278		
	25P	2,475	3,286	4,228	4,559	5,663		
23	1P	189	252	325	350	434		
	2P	332	439	566	609	758		
	3P	454	601	774	834	1,036		
	4P	600	797	1,025	1,106	1,374		
	5P	727	965	1,241	1,338	1,663		
	6P	839	1,117	1,441	1,548	1,922		
	7P	936	1,243	1,601	1,726	2,144		
	8P	1,031	1,368	1,761	1,899	2,359		
	10P	1,483	1,968	2,533	2,732	3,392		
	12P	1,604	2,130	2,738	2,952	3,668		
	18P	2,293	3,047	3,921	4,228	5,252		
	25P	3,129	4,156	5,350	5,768	7,166		
21	1P	188	250	323	348	433		
	2P	312	413	532	574	713		
	3P	455	605	777	839	1,041		
	4P	619	822	1,059	1,142	1,418		
	5P	760	1,010	1,297	1,399	1,739		
	6P	889	1,182	1,520	1,638	2,036		
	7P	1,049	1,393	1,792	1,932	2,400		
	8P	1,205	1,600	2,057	2,218	2,756		
	10P	1,512	2,007	2,581	2,783	3,458		
19	2	252	347	447	477	599		
	3	353	488	627	677	851		
	4	419	580	746	806	1,011		
	6	586	809	1,041	1,111	1,391		

WEBでご確認
 お願いします。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※2 1000m及び500mまでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
 ※3 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。
 ※4 AWGサイズ19以外はツイストペアです。



Order
 注文例



※「:」:半角括弧、「|」:イチ、「I」:アイ、「0」:ゼロ、「O」:オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。