


ミスミ

スパイラルチューブ 汎用

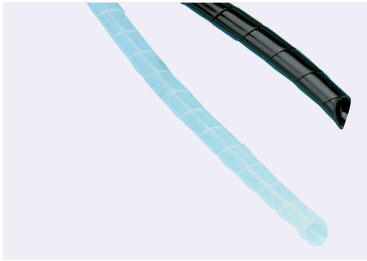

ココが
特長

軟質ポリエチレン製のスパイラルチューブ

- スパイラルチューブは、プラスチックの弾力性による柔軟性、復元力に優れ、電線への取付作業を容易に行うことができます。
- 取り外し、再使用が可能で、配線の変更に有効
- どの位置からも電線の取り出し・分枝が可能



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

全長5m

在庫品


1箱単位
1~4箱まで

3 日目出荷

使用例



■ 1箱の梱包状態

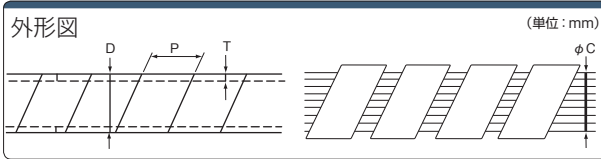

仕様

材質	軟質ポリエチレン
参考使用温度範囲	-40℃~+60℃
色	乳白色、黒



Order
注文例

型番	-	色	-	全長
FP2.6	-	N	-	5

型番	-	色	-	1箱
FP4	-	B	-	1P

規格表

単位: mm

型番	色	内径 φC	外径 φD	肉厚 T	ピッチ P	適合電線外径 φC	重量 (g/m)
FP2.6	N (乳白色)	2.6	3.8	0.6	8.0	2.6~7.0	7.9
FP4		4.0	5.6	0.8	10.0	4.0~12.0	9.8
FP6		6.0	7.6	1.0	13.0	6.0~18.0	15.0
FP8		8.0	10.0			8.0~25.0	18.9
FP10	B (黒)	10.0	12.0	1.2	16.0	10.0~30.0	35.2
FP12		12.0	14.0			12.0~35.0	43.7
FP15		15.0	17.4	15.0~45.0	53.5		
FP20		20.0	23.0	1.5	20.0	20.0~60.0	64.6
FP25		25.0	28.4	1.7	25.0	25.0~75.0	129.7



■ 指定長5mの単価

1本単位

■ 1箱の単価

1箱単位

型番	色	全長 (m)	1本単位		1箱	全長 (m)	1箱単位		通常 出荷日
			¥通常単価 1~19本	通常 出荷日			¥通常単価 1~4箱	通常 出荷日	
FP2.6	N	5	WEBでご確認 お願いします。	在庫品	1P	100	WEBでご確認 お願いします。	3日目	
FP4	N								
FP6	N								
FP8	N								
FP10	N								
FP12	N								
FP15	N								
FP20	N								
FP25	N								
FP2.6	B								5
FP4	B								
FP6	B								
FP8	B								
FP10	B								
FP12	B								
FP15	B								
FP20	B								
FP25	B								
FP2.6	N	25	WEBでご確認 お願いします。	在庫品	1P	25	WEBでご確認 お願いします。	3日目	
FP4	N								
FP6	N								
FP8	N								
FP2.6	N	20	WEBでご確認 お願いします。	在庫品	1P	20	WEBでご確認 お願いします。	3日目	
FP4	N								
FP6	N								
FP8	N								

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。