


ミスミ

## シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)

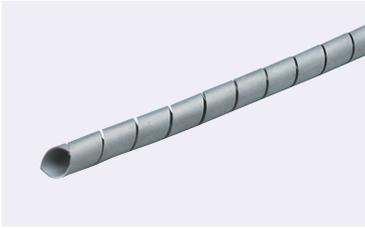

**ココが特長**

### シールド付きスパイラルチューブ

- 配線保護に使用する、スパイラルチューブです。
- 表面に無電解スズニッケルメッキを施しており、配線保護と同時にシールド効果が得られます。

EMI対策

1~3本まで


**5** 日目出荷



ご注意

- ・製品の特性上、メッキ部が酸化により黒ずむ場合がございます。予めご了承ください。
- ・樹脂をシールドコーティングする製品の特性上、表面に傷がございます。シールド性能に影響はありません。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例

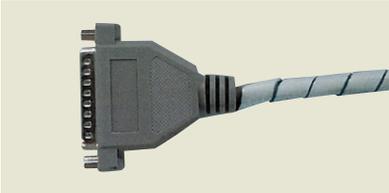

1本単位

型番	¥通常単価
	1~4本
EMSTT-4N	WEBでご確認 お願いします。
EMSTT-6N	
EMSTT-9N	
EMSTT-12N	
EMSTT-15N	
EMSTT-20N	



Order 注文例


型番  
**EMSTT-4N**

仕様

材質	特殊ナイロン材 (UL94V-0相当品) 無電解メッキ(銅+ニッケル)
使用温度範囲	-20℃~+80℃
色	グレー

外形図

(単位: mm)

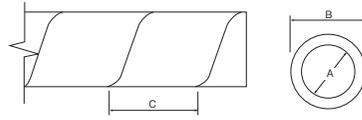

■規格表

型番	内径 (A)	外形 (B)	適合電線規格 (φmm)	ピッチ (C)	全長 (m)	重量 (g/m)
EMSTT-4N	3.9	5.4	5~10	8±0.7	50	15.0
EMSTT-6N	5.8	7.4	7~16	10±0.7	20	34.3
EMSTT-9N	9.4	11.2	10~23	13±0.7		36.0
EMSTT-12N	12.0	14.0	13~32	16±1.0		43.0
EMSTT-15N	15.0	17.4	16~40	20±1.5	10	75.0
EMSTT-20N	21.5	24.0	22~55	23±1.5		120.0

汎用チューブ

編組チューブ

スパイラルチューブ

シート型チューブ

熱収縮チューブ

ミスミ

## 耐熱スパイラルチューブ



**ココが特長**

### フッ素樹脂製の耐熱スパイラルチューブ

難燃 耐熱

- 材料にPTFEを使用し、耐熱性に優れているため、電気炉やモールド金型周辺など高温部での使用に適しています。
- 屋外での使用にも対応します。

※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

全長3.8m

**在庫品**

1巻単位  
1~5巻まで

**8** 日目出荷



■定尺の単価



Order 注文例

型番  
**T12T-C**

1本単位

 
仕様

材質	PTFE UL94V-0
使用温度範囲	-270~+260℃
色	ナチュラル

型番	適合電線外径φ	全長 (m)	¥通常単価	通常
T12T-C	1.5~3.2	3.8	1~9本	出荷日
T25T-C	4.4~12.7	3.8	WEBでご確認 お願いします。	在庫品
T50T-C	9.5~30.5	3.8		

外形図

(単位: mm)



■1巻の単価

1巻単位

型番	適合電線外径φ	全長 (m)	¥通常単価	通常
T12T-C	1.5~3.2	30.5	1~4巻	出荷日
T25T-L	4.4~12.7	15.2	WEBでご確認 お願いします。	8日目
T50T-Q	9.5~30.5	7.6		

■規格表

型番	A	B	C	適合電線外径φ	重量 (g/m)
T12T-C-3.8	3.2	5.5	0.5	1.5~3.2	9.4
T25T-L-3.8	6.4	9.5	0.76	4.4~12.7	26.8
T50T-Q-3.8	12.7	12.7	0.76	9.5~30.5	40.8

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。