

ミスミ

スリット入り2重樹脂製チューブ



難燃

1~45mの長さ指定品

2 日日出荷

50mまたは25mの巻物

5 日日出荷

ココが
特長


軽量ながら2重構造で剛性も備えた樹脂製チューブ

- 2重構造により、施工後にチューブをバンドなどでの締付けが不要です。
- 1m単位で寸法指定ができます(全長20m以上は5m単位)。
- PPOFの代替品としてご利用下さい。
- スリット入りの構造のため配線後の取り付けが可能です。
- 取り外しは工具を必要とせず、手作業で行えます。

注意

- ・本製品には継ぎ手とロックナットが付属しません。
- ・適合する継ぎ手(BLNOシリーズ)、ロックナット(BLNシリーズ)の外図は01839ページを参照下さい。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。


組立方法

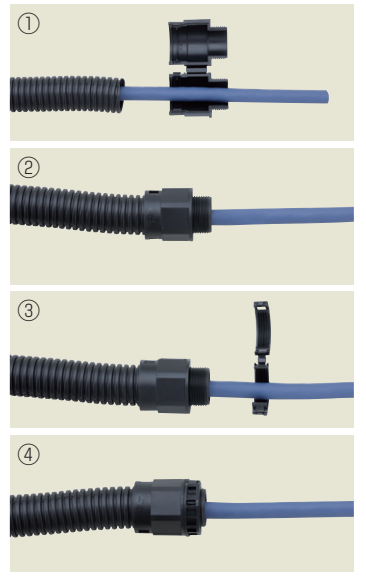

仕様

材質	ポリプロピレン UL94-V2
使用温度範囲	-20℃~+90℃
色	黒

外形図

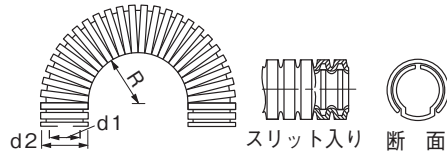

規格表

型番	寸法(mm)		最小曲半径 R(mm)	重量 (g/m)
	φd2	φd1		
PPCOF-10B	12.8	8.5	28	28
PPCOF-17B	21.1	15.1	45	56
PPCOF-23B	28.4	22.1	60	95
PPCOF-36B	42.4	31.8	120	150
PPCOF-48B	54.1	43.9	140	225

¥

1m単位

型番	¥通常単価 メートル単価			通常出荷日
	1~4m (1m単位指定)	5~15m (1m単位指定)	20~45m (5m単位指定)	
	PPCOF-10B	WEBでご確認 お願いします。		
PPCOF-17B				
PPCOF-23B				
PPCOF-36B				
PPCOF-48B				

¥

1巻単位

型番	¥通常単価 1巻単価		通常出荷日
	30m	50m	
	PPCOF-10B	WEBでご確認 お願いします。	
PPCOF-17B			
PPCOF-23B			
PPCOF-36B			
PPCOF-48B			

(注) 巻物は5日日出荷になります。



Order 注文例

型番	指定長(m)
PPCOF-10B	5

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-11