


ミスミ

パイプスペーサ(貫通)

ネジ・スペーサー



**ココが特長** 貫通タイプパイプスペーサ

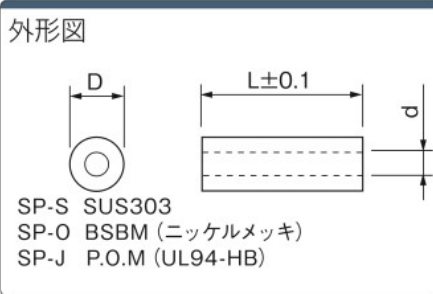

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
※本製品はタップ加工されておりません。

**在庫品**  
1~20個まで  
**3** 日日出荷

■材質：ステンレス (単位：mm)

型番	L	M	D	d	重量 (g)	通常出荷日
SP-S2	2	M2用	4	2.2	0.13	
	3				0.20	3日目
	4				0.27	
	5				0.34	在庫品
	6				0.39	
	7				0.46	3日目
	8				0.52	
	9				0.59	
	10				0.68	
	11				0.77	3日目
SP-S2.6	2	M2.6用	5	2.7	0.21	
	3				0.32	
	4				0.43	
	5				0.53	3日目
	6				0.64	
	7				0.74	
	8				0.85	
	9				0.95	
	10				1.07	在庫品
	11				1.19	3日目
SP-S3	2	M3用	6	3.2	0.31	
	3				0.46	3日目
	4				0.62	
	5				0.76	在庫品
	6				0.92	
	7				1.10	3日目
	8				1.22	
	9				1.53	在庫品
	10				1.83	
	11				2.00	3日目
SP-S4	2	M4用	8	4.2	0.56	
	3				0.83	3日目
	4				1.12	
	5				1.40	在庫品
	6				1.67	
	7				1.95	3日目
	8				2.22	
	9				2.52	
	10				2.78	在庫品
	11				3.33	3日目
SP-S5	2	M5用	8	5.2	0.44	
	3				0.66	3日目
	4				0.88	
	5				1.10	在庫品
	6				1.32	
	7				1.53	3日目
	8				1.72	
	9				1.96	
	10				2.22	在庫品
	11				2.61	3日目

■材質：快削黄銅 (単位：mm)

型番	L	M	D	d	重量 (g)	通常出荷日
SP-O2	2	M2用	4	2.2	0.15	
	3				0.22	
	4				0.29	3日目
	5				0.37	
	6				0.44	
	7				0.51	
	8				0.59	
	9				0.73	在庫品
	10				0.80	
	11				0.85	3日目
SP-O2.6	2	M2.6用	5	2.7	0.23	
	3				0.35	3日目
	4				0.47	
	5				0.59	在庫品
	6				0.70	
	7				0.82	
	8				0.95	
	9				1.05	3日目
	10				1.29	
	11				1.41	3日目
SP-O3	2	M3用	6	3.2	0.33	
	3				0.49	3日目
	4				0.66	
	5				0.84	在庫品
	6				1.02	3日目
	7				1.19	
	8				1.36	3日目
	9				1.52	在庫品
	10				1.69	
	11				1.86	3日目
SP-O4	2	M4用	8	4.2	0.53	
	3				0.77	3日目
	4				1.01	
	5				1.25	在庫品
	6				1.49	3日目
	7				1.73	
	8				1.97	在庫品
	9				2.21	3日目
	10				2.45	在庫品
	11				2.69	3日目
SP-O5	2	M5用	8	5.3	0.63	
	3				0.91	3日目
	4				1.19	
	5				1.47	在庫品
	6				1.75	3日目
	7				2.03	
	8				2.31	在庫品
	9				2.59	3日目
	10				2.87	
	11				3.15	3日目

■材質：ジュラコン(POM) (単位：mm)

型番	L	M	D	d	重量 (g)	通常出荷日
SP-J2	2	M2用	4	2.1	0.03	
	3				0.04	3日目
	4				0.05	
	5				0.06	在庫品
	6				0.08	
	7				0.09	
	8				0.10	3日目
	9				0.12	
	10				0.13	在庫品
	11				0.14	3日目
SP-J2.6	2	M2.6用	5	2.7	0.04	
	3				0.06	3日目
	4				0.08	
	5				0.10	在庫品
	6				0.12	
	7				0.14	3日目
	8				0.16	
	9				0.18	在庫品
	10				0.19	3日目
	11				0.21	
SP-J3	2	M3用	6	3.2	0.09	3日目
	3				0.11	
	4				0.14	在庫品
	5				0.17	
	6				0.19	3日目
	7				0.22	
	8				0.25	在庫品
	9				0.28	3日目
	10				0.30	
	11				0.33	在庫品
SP-J3.2	2	M3.2用	6	3.2	0.09	3日目
	3				0.11	
	4				0.14	在庫品
	5				0.17	
	6				0.19	3日目
	7				0.22	
	8				0.25	在庫品
	9				0.28	3日目
	10				0.30	
	11				0.33	在庫品
SP-J4	2	M4用	8	4.2	0.36	3日目
	3				0.42	
	4				0.48	在庫品
	5				0.54	
	6				0.60	3日目
	7				0.66	
	8				0.72	在庫品
	9				0.78	3日目
	10				0.84	
	11				0.90	在庫品
SP-J5	2	M5用	8	5.2	0.40	3日目
	3				0.48	
	4				0.56	在庫品
	5				0.64	
	6				0.72	3日目
	7				0.80	
	8				0.88	在庫品
	9				0.96	3日目
	10				1.04	
	11				1.12	在庫品

**¥** 1個単位

型番	SP-S		SP-O		SP-J	
	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価
ネジタイプM	1~9個	10~49個	1~9個	10~49個	1~9個	10~49個
2						
2.6						
3						
4						
5						

WEBでご確認をお願いします。

Order 注文例

型番 **SP-S2.6** - L **4**

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 検索  
WEBなら国内外180メーカー以上取扱!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。