


ミスミ

固定長 (PSE)

片側切り落してタイププラグ



**ココが特長** 定格12A-125Vの平型2芯電源コード

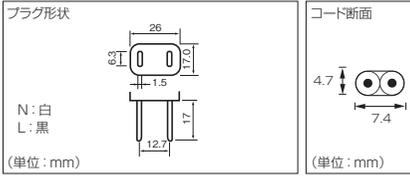

電安法 PSE 在庫品

RoHS

規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	12A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
耐ラッキング	レベル1
コード材質	耐熱性ポリエチレンコード
芯数	2芯
形状	平型
コード型番	EM-CCTFK/2×1.25mm <sup>2</sup>

型番	EM2P-E12A-2
Order注文例	


型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
EM2P-E12A-2	2m	1~49本	50~149本
EM2P-E12A-3	3m	50~149本	150本~

1本単位 WEBでご確認 お願いします。

片側切り落してタイププラグ



**ココが特長** 定格7/12A-125V ロープライズ2芯コード

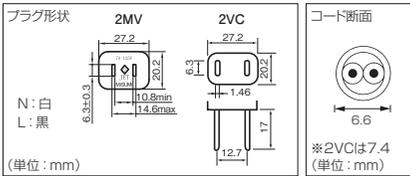

電安法 PSE 在庫品

規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
コード材質	キャブタイヤコード
芯数	2芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/2×0.75mm <sup>2</sup> (7A) VCTF/2×1.25mm <sup>2</sup> (12A)

型番	2MV-2
Order注文例	


型番	全長	電流	¥通常単価	¥スライド単価
2MV-2	2m	7A	1~49本	50~299本
2MV-3	3m			
2MV-5	5m			
2VC-2	2m	12A	50~299本	300本~
2VC-3	3m			

1本単位 WEBでご確認 お願いします。

片側切り落してタイププラグアース付き



**ココが特長** 定格7A-125V、PSE対応・アース線付

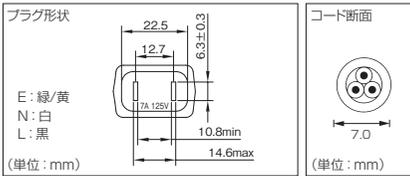

電安法 PSE 在庫品


規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アース線(A TYPE)
コード材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>

型番	2MA-3
Order注文例	


型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
2MA-3	3m	1~49本	50~149本
2MA-5	5m	50~149本	150本~

1本単位 WEBでご確認 お願いします。

片側切り落してタイププラグアース付き

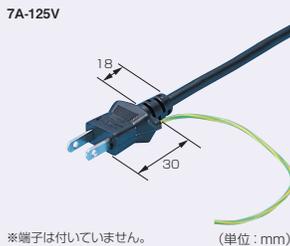

**ココが特長** 定格7A-125V、アース線付 耐熱性コード使用

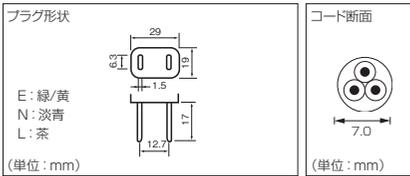

電安法 PSE 在庫品

RoHS

規格対象国	日本
適合規格	(PSE)E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アース線(A TYPE)
コード材質	耐熱性ポリエチレンコード
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	EM-CCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>

型番	EM2PAN-2
Order注文例	

型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
EM2PAN-2	2m	1~29本	30~79本
EM2PAN-3	3m	30~79本	80本~
EM2PAN-5	5m	80本~	

1本単位 WEBでご確認 お願いします。

※各国の安全規格はP2130ページ ※各国のプラグ形状はP2220ページ