


ミスミ

## 固定長(PSE)

 

両端付き(アース付き)

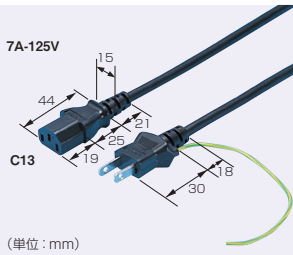

**ココが特長** 定格7A・125V、アース線付  
耐熱コード

⚠️ 端子は付いていません。  
ご注意

プラグ/ソケット形状

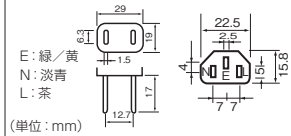

1本単位



| 型番        | 全長 | ¥通常単価<br>1~49本 | ¥スライド単価<br>50~299本 | ¥300本~ |
|-----------|----|----------------|--------------------|--------|
| EM2PA-W-3 | 3m |                | WEBでご確認            |        |
| EM2PA-W-5 | 5m |                | お願いします。            |        |

電安法  
PSE

在庫品

RoHS

## 仕様

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 規格対象国   | 日本                            |
| 適合規格    | 〈PS〉E JET                     |
| 定格      | 7A・125V                       |
| プラグタイプ  | 平型2P+アース線(A TYPE)             |
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13          |
| コード材質   | 耐燃性ポリエチレンコード                  |
| 芯数      | 3芯                            |
| 形状      | 丸型                            |
| コード型番   | EM-CCTF/3×0.75mm <sup>2</sup> |

Order  
注文例

型番

EM2PA-W-3

 

両端付き(アース付き)



Y端子引出線: 100mm  
Y端子寸法: φ5.2

**ココが特長** 定格7A・125V、  
アース線・ソケット付両端コード  
●便利な抜け防止金具も一緒にどうぞ  
O2127

プラグ/ソケット形状

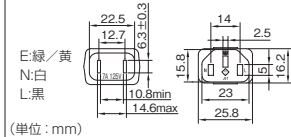

1本単位



| 型番      | 全長 | ¥通常単価<br>1~49本 | ¥スライド単価<br>50~149本 | ¥150本~ |
|---------|----|----------------|--------------------|--------|
| 2MA-W-2 | 2m |                | WEBでご確認            |        |
| 2MA-W-3 | 3m |                | お願いします。            |        |
| 2MA-W-5 | 5m |                |                    |        |

電安法  
PSE

在庫品

## 仕様


|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 規格対象国   | 日本                         |
| 適合規格    | 〈PS〉E JET                  |
| 定格      | 7A・125V                    |
| プラグタイプ  | 平型2P+アースピン(A TYPE)         |
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13       |
| コード材質   | キャブタイヤコード                  |
| 芯数      | 3芯                         |
| 形状      | 丸型                         |
| コード型番   | VCTF/3×0.75mm <sup>2</sup> |

Order  
注文例

型番

2MA-W-2



両端付き

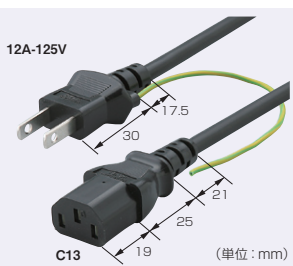

**ココが特長** 定格12A・125Vのアース線付  
両端タイプ

⚠️ 端子は付いていません  
ご注意

 プラグ/ソケット形状

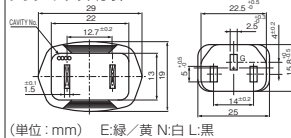

1本単位



| 型番           | 全長 | ¥通常単価<br>1~49本 | ¥スライド単価<br>50~299本 | ¥300本~ |
|--------------|----|----------------|--------------------|--------|
| JP-EE-JPSS-2 | 2m |                | WEBでご確認            |        |
| JP-EE-JPSS-3 | 3m |                | お願いします。            |        |

電安法  
PSE

在庫品

RoHS

## 仕様


|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 規格対象国   | 日本                         |
| 適合規格    | 〈PS〉E JET                  |
| 定格      | 12A・125V                   |
| プラグタイプ  | 平型2P+アース線(A TYPE)          |
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13       |
| 芯数      | 3芯                         |
| 形状      | 丸型                         |
| コード型番   | VCTF/3×1.25mm <sup>2</sup> |

Order  
注文例

型番

JP-EE-JPSS-2



両端付き

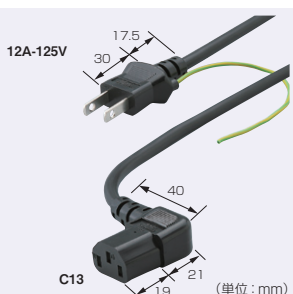

**ココが特長** 定格12A・125Vのアース線付  
右アングルソケット

⚠️ 端子は付いていません  
ご注意

 プラグ/ソケット形状

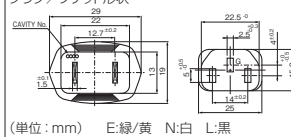

1本単位



| 型番            | 全長 | ¥通常単価<br>1~49本 | ¥スライド単価<br>50~149本 | ¥150本~ |
|---------------|----|----------------|--------------------|--------|
| JP-EE-JPSRT-2 | 2m |                | WEBでご確認            |        |
| JP-EE-JPSRT-3 | 3m |                | お願いします。            |        |

電安法  
PSE

在庫品

## 仕様

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 規格対象国   | 日本                         |
| 適合規格    | 〈PS〉E                      |
| 定格      | 12A・125V                   |
| プラグタイプ  | 平型2P+アース線(A TYPE)          |
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13       |
| 芯数      | 3芯                         |
| 形状      | 丸型                         |
| コード型番   | VCTF/3×1.25mm <sup>2</sup> |

Order  
注文例

型番

JP-EE-JPSRT-2

複数規格取得  
電源コード・  
延長コード国内規格  
電源コード海外規格  
電源コード