


ミスミ

固定長 (PSE)

両端付き



ココが特長 定格10A-250Vの3芯平行プラグ電源コード

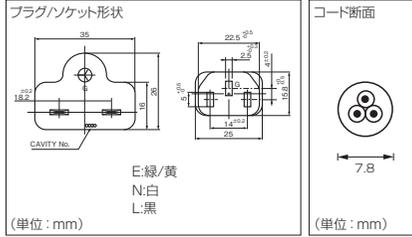

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	10A-250V
プラグタイプ	水平2P+アースピン
ソケットタイプ	IEC60320 (旧IEC320) C13
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/3×1.25mm ^φ



Order
注文例


型番
JP250JPSS-C-3




型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
JP250JPSS-C-3	3m	1~49本	50~149本 150本~

1本単位

片側切り落とスタイプソケット

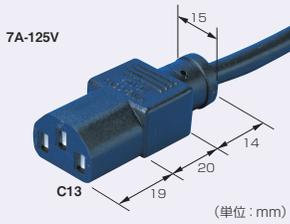

ココが特長 定格7A-125V、ストレートソケット使用
●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
Q2127

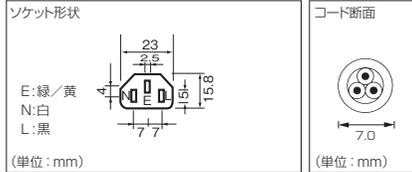

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
ソケットタイプ	IEC60320 (旧IEC320) C13
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/3×0.75mm ^φ



Order
注文例


型番
H-JPSST-2




型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
H-JPSST-2	2m	1~49本	50~299本 300本~
H-JPSST-3	3m	WEBでご確認 お願いします。	

1本単位

片側切り落とスタイプソケット

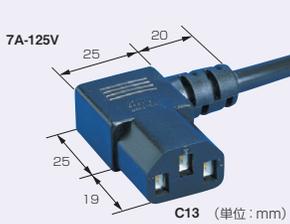

ココが特長 定格7A-125V、アングルソケット使用

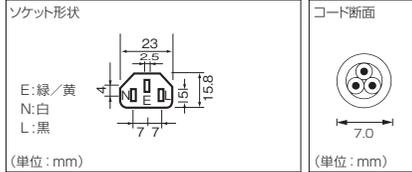

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
ソケットタイプ	IEC60320 (旧IEC320) C13
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/3×0.75mm ^φ



Order
注文例


型番
H-JPSLT-2




型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
H-JPSLT-2	2m	1~49本	50~299本 300本~
H-JPSLT-3	3m	WEBでご確認 お願いします。	

1本単位

片側切り落とスタイプソケット

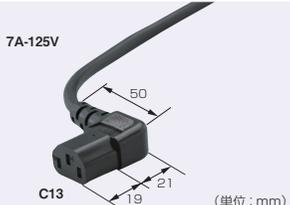

ココが特長 定格7A-125V、アングルソケット使用

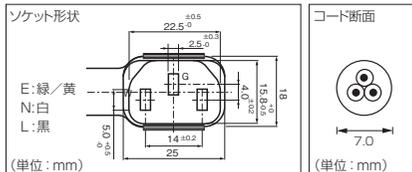

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
ソケットタイプ	IEC60320 (旧IEC320) C13
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/3×0.75mm ^φ



Order
注文例

型番
H-JPSRT-2



型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
H-JPSRT-2	2m	1~49本	50~149本 150本~
H-JPSRT-3	3m	WEBでご確認 お願いします。	

1本単位