

 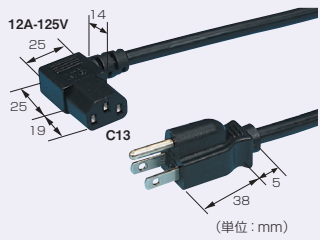


ミスミ

固定長(PSE) 両端付き

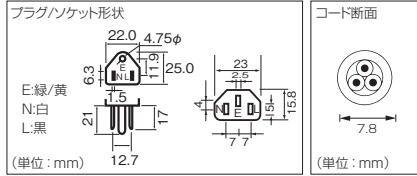

ココが特長 定格12A-125Vの左アングルソケット使用



1本単位



Order
注文例

型番
JP-II-JPSLK-2



型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
JP-II-JPSLK-2	2m	1~49本	50~149本
JP-II-JPSLK-3	3m	50~149本	150本~

WEBでご確認
お願いします。

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	12A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
コード材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/3×1.25mm ²

サンワサプライ

パソコン・周辺機器用電源コード



ココが特長 ●サンワサプライのパソコン・周辺機器用電源コードをご用意しました。



1本単位



型番	全長(m)	色	定格電流(A)	¥通常単価	通常出荷日
KB-D3215A	2	ブラック	15	1,420	3日目
KB-D32K	2	ブラック	7	759	在庫品
KB-D324K	4	ブラック	7	1,320	在庫品
KB-D3315A	2	グレー	15	1,420	3日目
KB-D33K	2	グレー	7	679	3日目
KB-D334K	4	グレー	7	1,399	3日目

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A/15A-125V
プラグ	KB-D32シリーズ
タイプ	KB-D33シリーズ
コード材質	平型2P(A TYPE)+アース線
コード材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型

サンワサプライ

2P-C7ソケット 定格7A-125V トラッキング防止絶縁キャップ付電源コード



ココが特長 ●トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
●各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとしてご使用になれます。



1本単位




型番	全長(m)	色	定格電流(A)	¥通常単価	通常出荷日
KB-DWP102	0.2	ブラック	7	333	3日目
KB-DWP110	1	ブラック	7	380	在庫品
KB-DWP120	2	ブラック	7	428	在庫品


仕様	
規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A/15A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
コード材質	キャブタイヤコード
芯数	2芯
形状	丸型

ミスミ

固定長(PSE) 両端付き

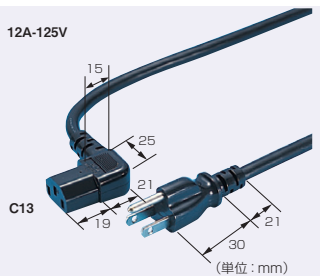

ココが特長 定格12A-125Vの右アングルソケット使用
●便利な抜け防止金具も一緒にどうぞO2127

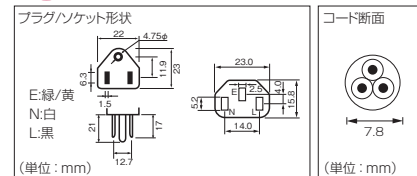

1本単位



Order
注文例

型番
JP-BI-JPSLK-2



型番	全長	¥通常単価	¥スライド単価
JP-BI-JPSLK-2	2m	1~49本	50~149本
JP-BI-JPSLK-3	3m	50~149本	150本~

WEBでご確認
お願いします。

仕様	
規格対象国	日本
適合規格(プラグ)	<PS>E JET KDKK
適合規格(ソケット)	<PS>E JET KDKK
定格	12A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
コード材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
コード型番	VCTF/3×1.25mm ²