


ミスミ

固定長 (UL)

片側切り落してタイププラグ

15A-125V

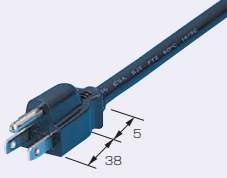

 
(単位: mm)

ココが特長 定格15A-125VのUL規格・アースピン付




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

プラグ形状



コード断面

 

UL CSA

在庫品



Order
注文例

型番
UL3P-15A-2



型番	全長	1本単位	
		¥通常単価 1~49本	¥スライド単価 50~299本 300本~
UL3P-15A-2	2m	WEBでご確認	
UL3P-15A-3	3m	お願いします。	


仕様



規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	15A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
コード型番	SJT/3XAWG14

片側切り落してタイプソケット

15A-125V

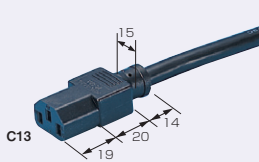


(単位: mm)

ココが特長 定格15A-125VのUL規格・C13ソケット付



・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

 ソケット形状



コード断面



UL CSA

在庫品



Order
注文例

型番
ULSTS-2



型番	全長	1本単位	
		¥通常単価 1~49本	¥スライド単価 50~299本 300本~
ULSTS-2	2m	WEBでご確認	
ULSTS-3	3m	お願いします。	


仕様



規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	15A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
コード型番	SJT/3XAWG14

片側切り落してタイプソケット

15A-125V

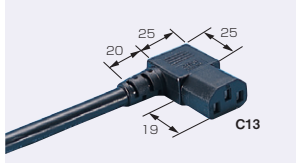


(単位: mm)

ココが特長 定格15A-125VのUL規格右アングルソケット




・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

 ソケット形状



コード断面

 

UL CSA

在庫品



Order
注文例

型番
ULSTSL-2



型番	全長	1本単位	
		¥通常単価 1~29本	¥スライド単価 30~79本 80本~
ULSTSL-2	2m	WEBでご確認	
ULSTSL-3	3m	お願いします。	

仕様



規格対象国	アメリカ・カナダ
適合規格No.	UL: E85554
定格	15A-125V
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
コード型番	SJT/3XAWG14

※各国の安全規格はP2130ページ ※各国のプラグ形状はP2220ページ

電源タップ・電源コード・延長コード

複数規格取得
電源コード・
延長コード
国内規格
電源コード

海外規格
電源コード