

ミスミ



自由長OAタップ



4 日日出荷



ココが特長 **タップ形状・長さ・コンセント自由選択可能!**

- ケーブル種・長さ自由選択(0.2~50m)
- プラグ形状自由選択。
- 本体材質はナイロン樹脂を使用しています。

基本仕様

定格 : AC125V-15A
 難燃仕様 : UL94 V-0
 マグネット取り付け数: 各タップのページを参照下さい。
 本体色 : 白
 認定規格 : <PSE>



注意

・ケーブルの長いものになると、電線自身の抵抗により電圧降下が発生し、機器の電圧が低下する恐れがありますので、ご注意ください。

*全長の公差は下記です。ご注意ください。


L(m)	~1.0	~4.0	4.1~20.0
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

外形イメージ図

タップタイプ

詳細図面 [▶2152~2153](#)

プラグ形状

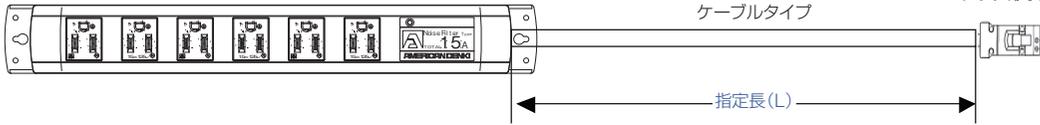

平刃形プラグ
HR

アメリカン電機
7112GN-IV

引掛形プラグ
HI

アメリカン電機
3112N-IV

ワンタッチプラグ
HA

パナソニック
WFA4251G

平刃形プラグ
BR

アメリカン電機
7112GN

平刃形プラグ
BI

アメリカン電機
3112N



タップタイプ	ケーブルタイプ	プラグ形状	指定長(L)
KU1330NF	A	HR	18



*タップ個々の詳細スペック(外形イメージ図、仕様等)につきましては、[▶2152~2153ページ](#)をご参照下さい。

1個単位

タップタイプ		タップ				ケーブルタイプ	プラグ形状(色)	指定長(L)	¥通常単価			
型番	掲載ページ	色	口数	形状仕様	ノイズフィルタ機能				タップ基本単価	プラグ基本単価		ケーブル単価/m
									HR・HI	HA	Aケーブル	Bケーブル
KU1140	▶2149	白	2	抜止形	—	A ソフト-VCT アイボリー 2.0mm ² 600V	0.2	WEBでご確認 お願いします。				
KU1140-BK	▶2149	黒	2		—							
KU1130	▶2149	白	4		—							
KU1130-BK	▶2149	黒	4		—							
KU1130NF	▶2149	白	4		○							
KU1330	▶2150	白	6		—							
KU1330NF	▶2150	白	6	○								
KU1070	▶2149	白	2	引掛形	—	B ソフト-VCT 黒 2.0mm ² 600V	50					
KU1010	▶2149	白	4		—							
KU1210	▶2150	白	6		—							
KU1210NF	▶2150	白	6		○							
KU1090	▶2149	白	2		—							
KU1090-BK	▶2149	黒	2		—							
KU1030	▶2149	白	4	平刃形	—	0.1m毎に 指定可						
KU1030-BK	▶2149	黒	4		—							
KU1030NF	▶2149	白	4		○							
KU1230	▶2150	白	6		—							
KU1230NF	▶2150	白	6		○							
KU1020	▶2149	白	4		平刃形2ヶ・ 引掛形2ヶ							—

*施工性・安全性を目的として平刃形プラグがゴムカバー⇒ナイロン樹脂(UL94V-0)製に変更となっております。

電源タップ

海外規格
電源タップ

電源タップ
アクセサリ