

No. 700 スーパークッションドライバー PAT.

- 手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- 錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。



←左ページ参照

No.700							内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊖5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	29	182	6	120	075918
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120	075925
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120	075932
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	34	275	6	120	075949
⊕1 × 75	⊕No.1	75	5.5	29	182		6	120	075956
⊕2 × 100	⊕No.2	100	6.4	32	215		6	120	075963
⊕2 × 150	⊕No.2	150	6.4	32	265		6	120	075970
⊕3 × 150	⊕No.3	150	8.0	34	275		6	120	075987

No. 720 クッションドライバー(スタビータイプ) PAT.

- 手にフィットするクッショングリップ。
- 錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
- 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。



No.720							内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊖6 × 15	6.0	0.9	15	6.0	35	68	6	120	076014
⊕1 × 15	⊕No.1	15	6.0	35	68		6	120	076021
⊕2 × 15	⊕No.2	15	6.0	35	68		6	120	076038

No. 730 スーパークッション 貫通ドライバー PAT.


- 手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
- 錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。



No.730							内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊖5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	29	182	6	120	076113
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120	076120
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120	076137
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	34	276	6	60	076144
⊕1 × 75	⊕No.1	75	5.5	29	182		6	120	076151
⊕2 × 100	⊕No.2	100	6.4	32	215		6	120	076168
⊕2 × 150	⊕No.2	150	6.4	32	265		6	120	076175
⊕3 × 150	⊕No.3	150	8.0	34	276		6	60	076182

No. 610 クッショングリップドライバー(細軸タイプ)

- 精密分野でのネジ締め最適。
- マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカット。
- 刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工。

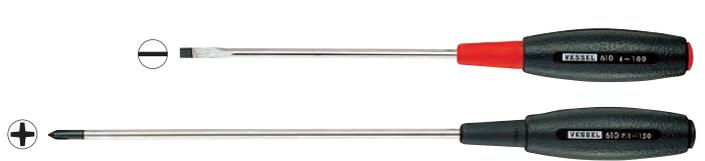

No.610							内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊖4 × 75	4.0	0.5	75	4.0	20.5	162	12	120	077127
⊖4 × 100	4.0	0.5	100	4.0	20.5	187	12	120	077134
⊖4 × 150	4.0	0.5	150	4.0	20.5	237	12	120	077158
⊖4 × 200	4.0	0.5	200	4.0	20.5	287	12	120	077165
⊕00 × 75	⊕No.00	75	4.0	20.5	162		12	120	077172
⊕0 × 75	⊕No.0	75	4.0	20.5	162		12	120	077196
⊕0 × 100	⊕No.0	100	4.0	20.5	187		12	120	077233
⊕1 × 75	⊕No.1	75	4.0	20.5	162		12	120	077202
⊕1 × 100	⊕No.1	100	4.0	20.5	187		12	120	077219
⊕1 × 150	⊕No.1	150	4.0	20.5	237		12	120	077226

No. 660 クッショングリップドライバー(スタビー差替式)


- 両頭差替式(⊖5 / ⊕2)。



セット内容		台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
グリップ	全長53mm 柄径35mm	135×75×35	10	60	010162
替軸	⊖5 / ⊕2 ×60mm 1本				

No. TD-110 クッション4WAYスタビードライバー

- 1本で4サイズに使えるスタビータイプドライバー。

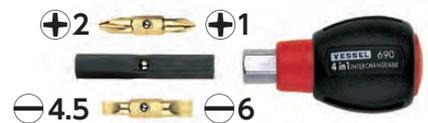

セット内容		台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
グリップ	全長86mm 柄径35mm	135×85×35	10	60	061263
替軸	⊕1 / ⊕2 ×35mm 1本				
ホルダー	⊖4.5 / ⊖6 ×35mm 1本				