

EPAワーキングマット

抵抗値  $10^6 \leq R \leq 10^7 \Omega$  ※

No. LG-100/SG-100 導電性ゴムマット

作業台・保管棚・台車、ワゴンなど

半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用。半田付け作業に安心の耐熱仕様です。

- 均一で安定した導電性能。
- 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げ。  
適度な滑りがあり、作業性が良い。




RoHS2

改正RoHS指令(RoHS2)に対応済。  
制限物質(従来6物質+フタル酸系追加4物質)の規制閾値を超える含有はありません。


品番No.	色	サイズ (長さ×幅×厚み)	重量	JAN (4907587)
LG-100	ライトグリーン	10.0m×1.0m×2.0mm	35kg/巻	410368
SG-100	グリーン	10.0m×1.0m×2.0mm	35kg/巻	410337

・上記以外の色をご希望の際は、お問い合わせください。  
※抵抗値は温度・湿度等の測定環境の状況により、変動する場合があります。

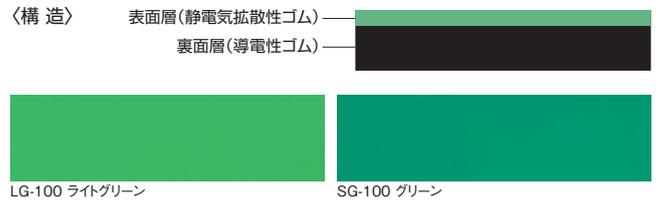

No. EPS-GT2 グラウンドタップ

- 静電気対策用リストストラップや導電性ゴムマットの接地接続点を確保し、グラウンドアースに接続できる。
- 作業台の表面もしくは作業台側面/裏面に取り付け使用。

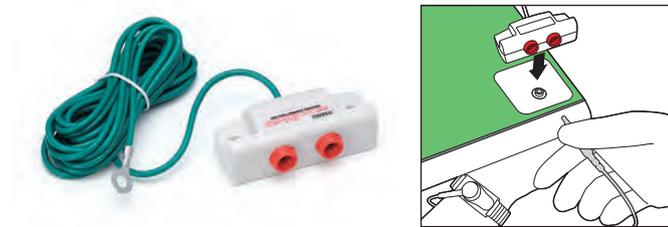

品番No.	グラウンドコード 長さ(m)	抵抗値	内装 (個)	JAN (4907587)
EPS-GT2	約3.0 (丸型端子付)	本体グラウンドコード(丸型端子)間 約1MΩ	20	410153

材質:本体/ABS樹脂、接続金具/ステンレス

No. EPC-18 グラウンドコード

- マット連結ゲル(ホック付)やグラウンドタップに接続することができる。




品番No.	内蔵抵抗	長さ (m)	内装 (本)	JAN (4907587)
EPC-18	1MΩ	最長1.8(収縮時0.5m)	20	410054

付属品:ワニ口クリップ1個

No. EPG-01/EPG-02 マット連結ゲル

- 医療用導電ゲルを用いた連結ゲル。
- 面倒なハトメ作業が不要。簡単にアース接続や連結ができる。

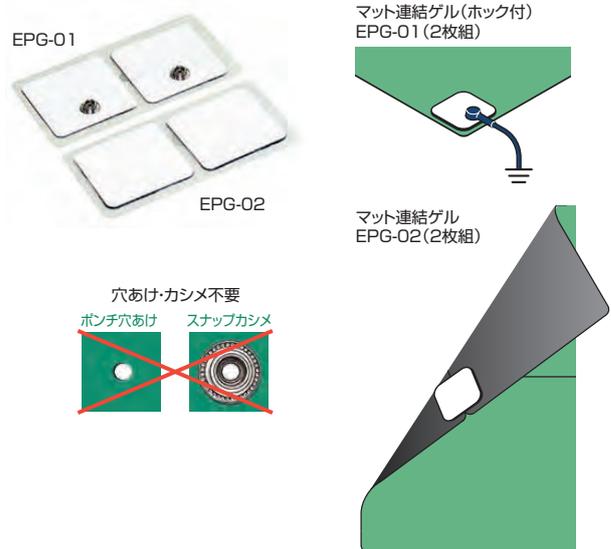

品番No.	品名	サイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
EPG-01	マット連結ゲル ホック付(2枚組)	50×50	20	410122
EPG-02	マット連結ゲル(2枚組)	50×50	20	410139

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS